


## Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAB031--S00,3A03STGH030MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

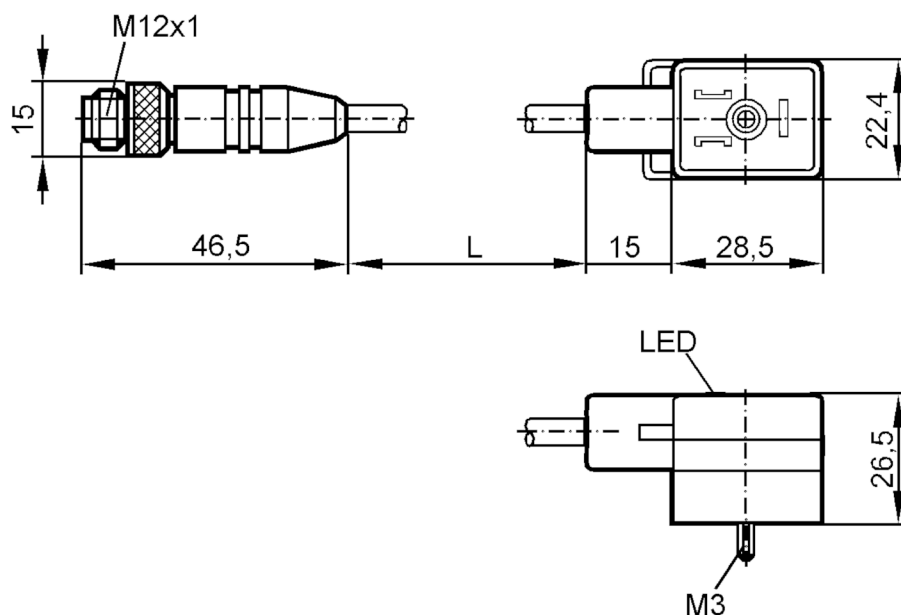

## Elektrische Daten

|                     |     |            |
|---------------------|-----|------------|
| Betriebsspannung    | [V] | < 24 AC/DC |
| Überspannungsschutz |     | ja; (VDR)  |

## Umgebungsbedingungen

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -25...90 |
| Schutzart           |      | IP 67    |

## Mechanische Daten

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Werkstoffe               | TPU                 |
| Werkstoff Griffkörper    | TPU                 |
| Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |

## Anzeigen / Bedienelemente

|         |         |               |
|---------|---------|---------------|
| Anzeige | Betrieb | 1 x LED, grün |
|---------|---------|---------------|

## Zubehör

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Lieferumfang | Schraube          |
|              | Beschriftungsfeld |

## Bemerkungen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|

## Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAB031--S00,3A03STGH030MSS

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



### Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 5,5 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Anschluss



### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform B DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

