




Anschlusskabel mit Stecker

ASTGB040PLS0005E04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

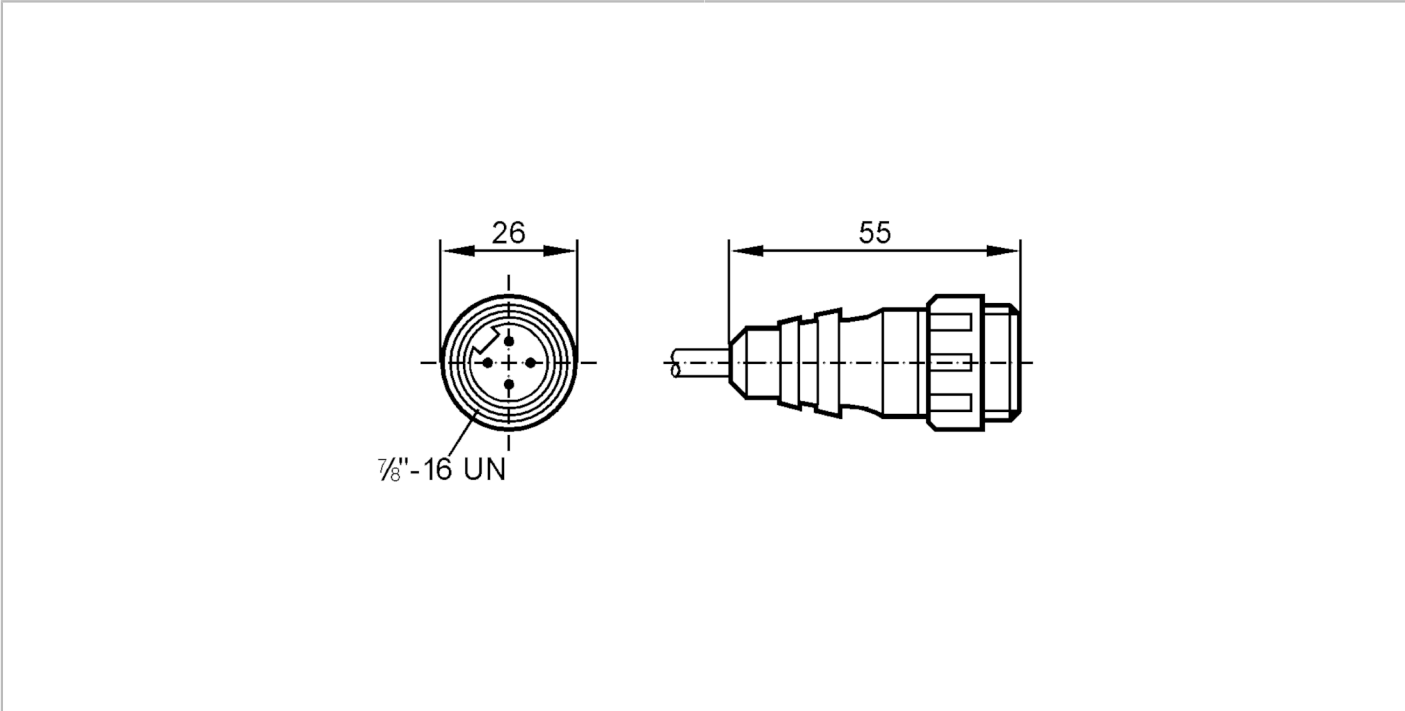

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC / 10...55 DC
------------------	-----	-----------------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	26 x 26 x 55
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		PA

Bemerkungen

Bemerkungen	Pin 2 voreilend
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x 7/8", gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: PA; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



E70172



Anschlusskabel mit Stecker

ASTGB040PLS0005E04

Anschluss

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
WH =	weiß