


Y-Verbindungskabel mit Ventilstecker

YVDAA042--S0001H03STGH050MSS

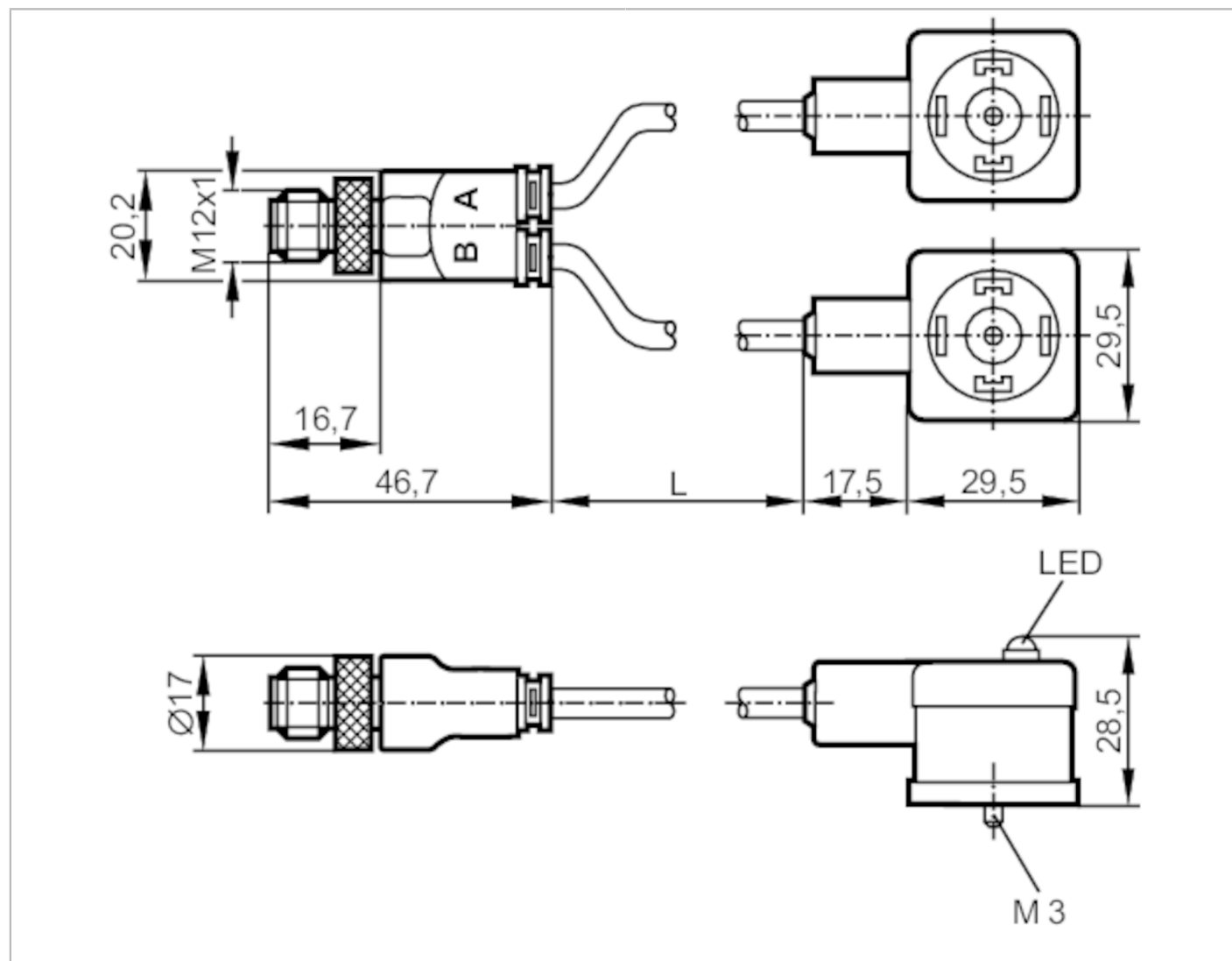

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

halogenfrei

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

10...30 DC

Überspannungsschutz

ja; (VDR)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...90

Schutzart

IP 65

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

183,5

Werkstoffe

TPU

Werkstoff Griffkörper

TPU

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige

Schaltzustand


2 x LED, gelb




Y-Verbindungskabel mit Ventilstecker

YVDAA042--S0001H03STGH050MSS

Zubehör	
Lieferumfang	Schraube Beschriftungsfeld
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker	
Anschluss	

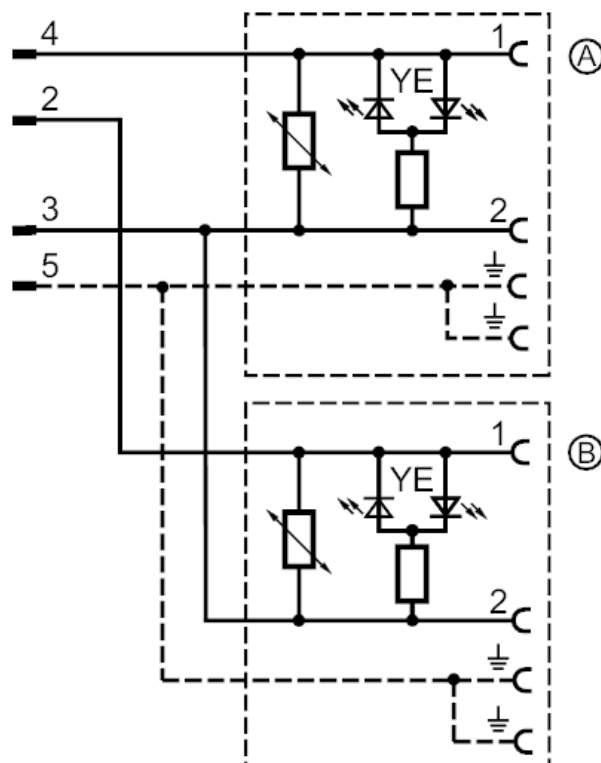

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

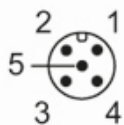



Y-Verbindungskabel mit Ventilstecker

YVDAA042--S0001H03STGH050MSS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 1 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 2 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

