


AS-Interface Flachkabelverteiler

FCE Splitter yeye ProcessL

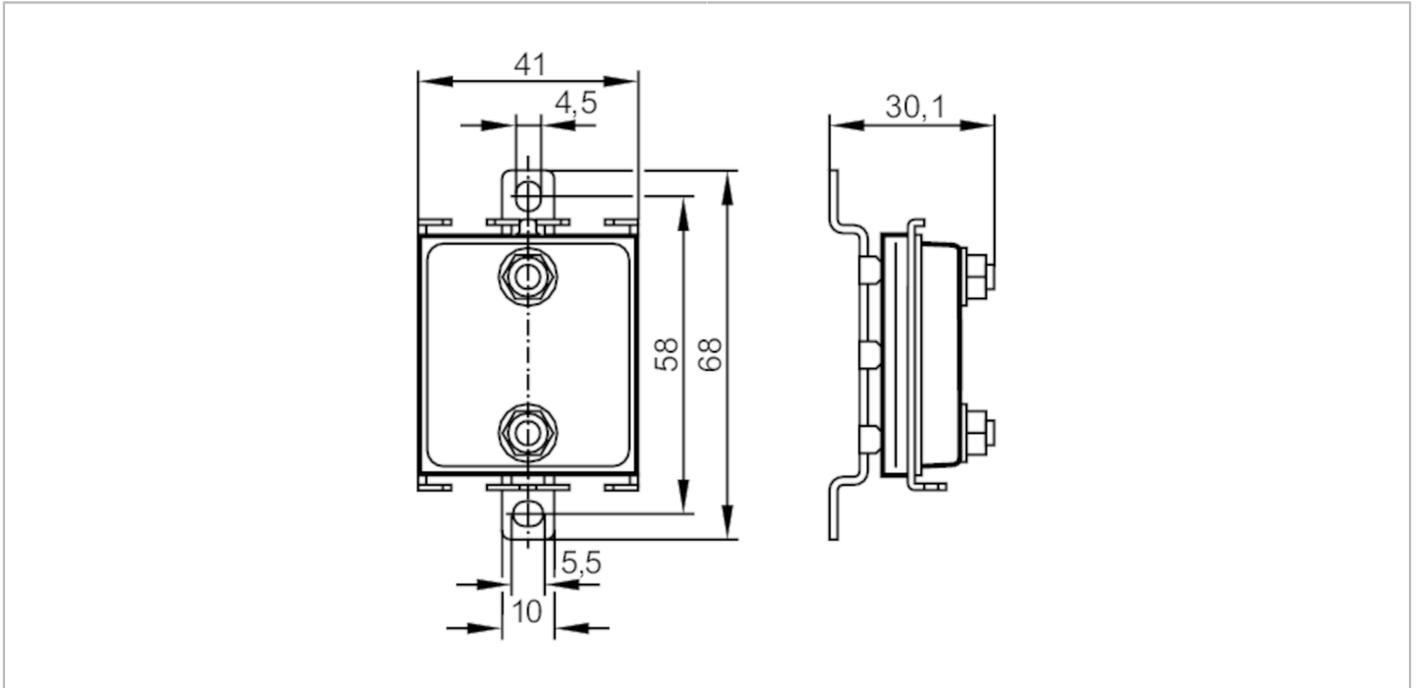

Einsatzbereich	
Ausführung	AS-i / 24 V
Applikation	Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie
Elektrische Daten	
Schutzklasse	III
Strombelastbarkeit gesamt [A]	8
Ausgänge	
Elektrische Ausführung	AS-i
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-30...80
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%]	80; (31 °C; linear abnehmend bis 50 % (40 °C))
Max. Höhe über NN [m]	2000
Schutzart	IP 67; IP 68; IP 69K
Verschmutzungsgrad	2
Zulassungen / Prüfungen	
EMV	EN 61000-6-2
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	101,5
Werkstoffe	Metallteile: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung der Kontaktstifte: FPM; O-Ring: EPDM
Anzugsdrehmoment [Nm]	2,5; (Befestigungsmuttern)
Zubehör	
Zubehör optional	Drehmomentschlüssel, E70390

E70377



AS-Interface Flachkabelverteiler

FCE Splitter ye/ye ProcessL

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück