


# E75354



## AS-Interface Flachkabelabgriff

FC Splitter ye ProcessL

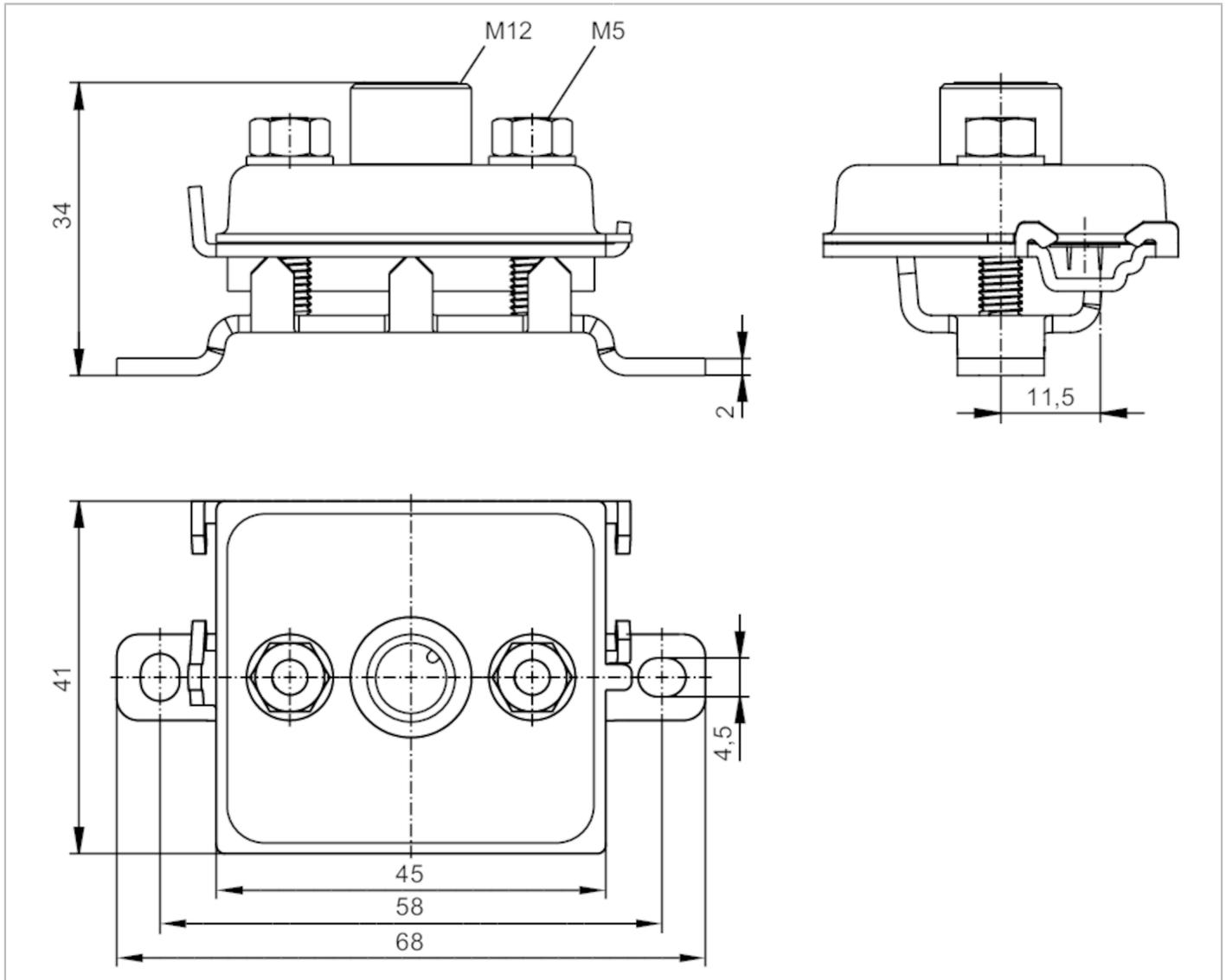

### Einsatzbereich

Ausführung	AS-i
Applikation	Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Schutzklasse		III
Betriebsspannung AUX DC	[V]	18...32
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	2

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-30...80
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	80; (31 °C; linear abnehmend bis 50 % (40 °C))
Max. Höhe über NN	[m]	2000
Schutzart		IP 67; IP 68; IP 69K

# E75354



## AS-Interface Flachkabelabgriff

FC Splitter ye ProcessL

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

### Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 61000-6-2
-----	--------------

### Mechanische Daten

Gewicht [g]	104,3
-------------	-------

Werkstoffe	Metallteile: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung der Kontaktstifte: FPM; O-Ring: EPDM
------------	---

Anzugsdrehmoment [Nm]	2,5; (Befestigungsmuttern)
-----------------------	----------------------------

### Zubehör


Zubehör optional	Drehmomentschlüssel, E70390
------------------	-----------------------------

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Anzugsdrehmoment: 1,2...1,4 Nm

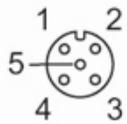

### Anschluss

1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.