




RFID-Tag

ID-TAG/86 x 54 /04

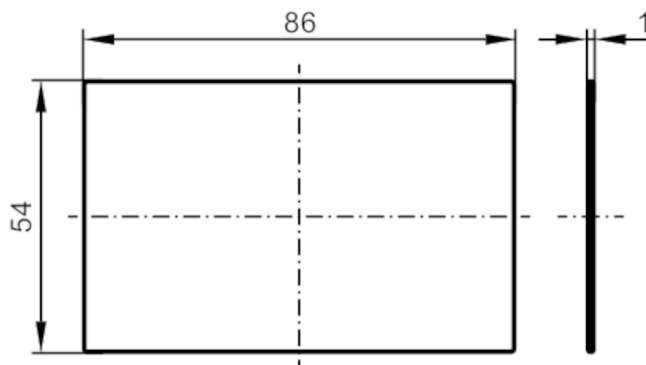

Elektrische Daten

Arbeitsfrequenz	[MHz]	860...960
Speichergröße	[bit]	192
Speichertyp		EEPROM
Chiptyp		Impinj Monza 4QT
Elektronischer Produktcode (EPC)		96-128 Bits; (User: 32-64 Bits)
RFID-Standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Max. Lesezyklen		unbegrenzt
Max. Schreibzyklen		100000

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-35...50
---------------------	------	----------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	49,1
Abmessungen	[mm]	54 x 85,6 x 0,76
Werkstoffe		Gehäuse: PVC

Bemerkungen

Verpackungseinheit		10 Stück
--------------------	--	----------

Weitere Daten

Leseabstand (m)

DTE80x	1,8
DTE90x	1,1
ANT860 / ANT960	4,8
ANT820 / ANT920	1,5