


# EBC003



## Zentralverteiler

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

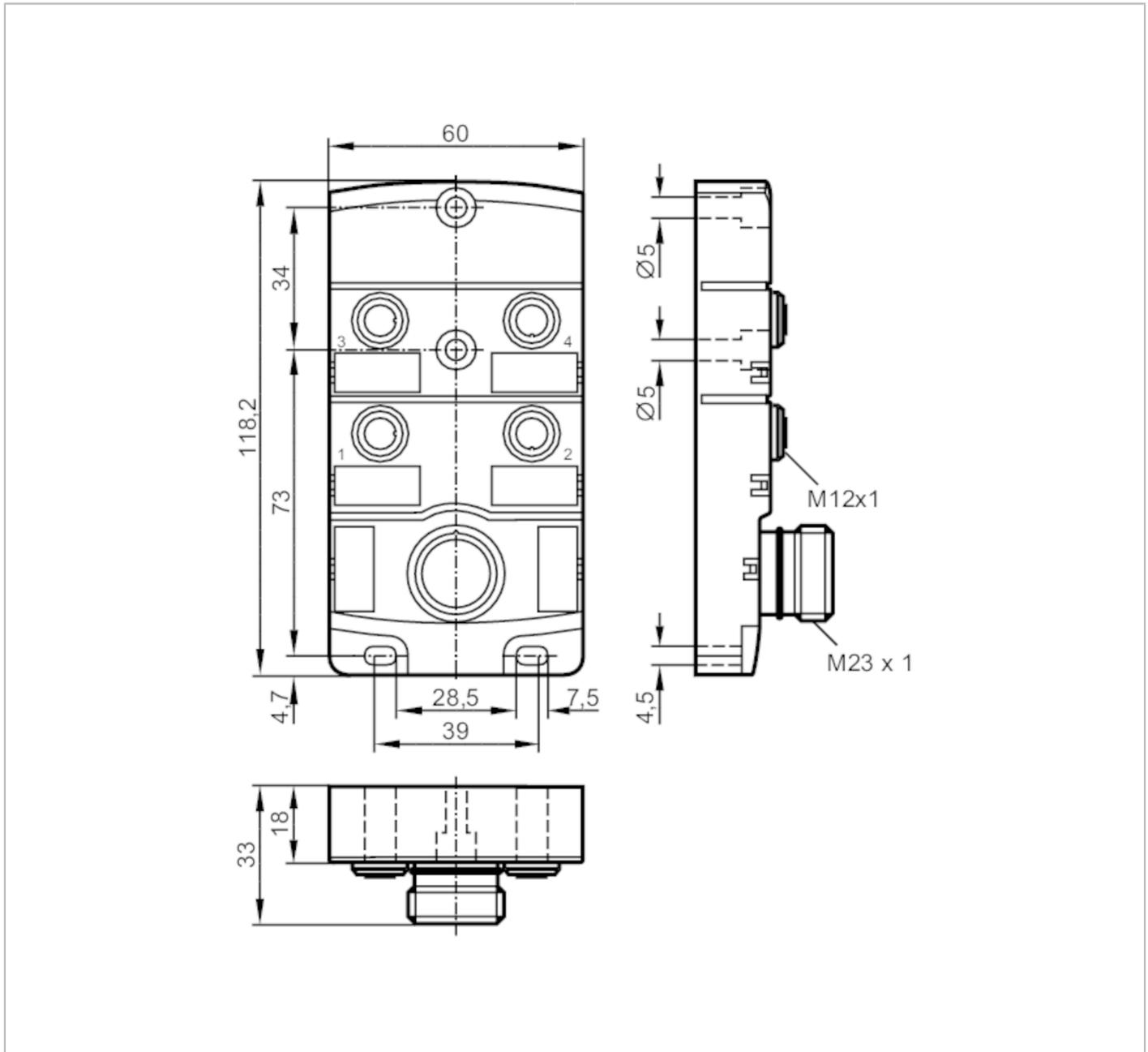

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A]	4
Strombelastbarkeit gesamt [A]	10
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...80



## Zentralverteiler

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Schutzart	IP 67
-----------	-------

### Zulassungen / Prüfungen

UL-Zulassung	Enclosure type	Type 1
--------------	----------------	--------

### Mechanische Daten

Gewicht	[g]	226,5
Abmessungen	[mm]	33 x 60 x 118,2
Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		4
Ausführung Steckverbinder		M12

### Zubehör


Lieferumfang	Verschlusskappen: 2 Beschriftungsschilder: 4
--------------	---

### Bemerkungen


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

### Elektrischer Anschluss - Anschluss

Steckverbindung: 1 x M23; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm

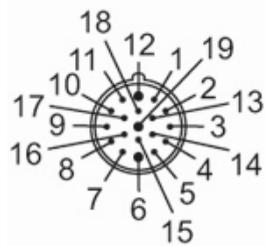

### Anschluss

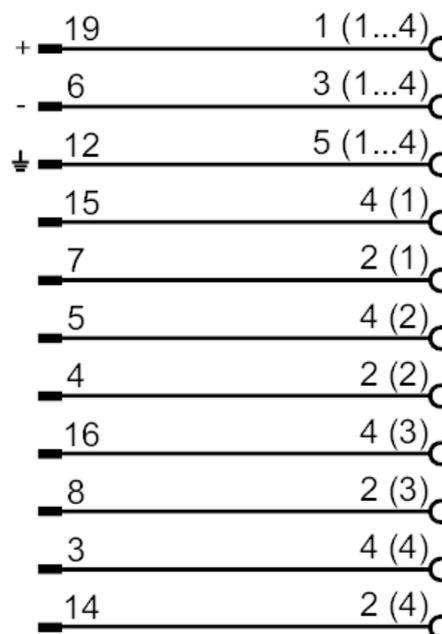

# EBC003



## Zentralverteiler

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

### Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 4 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm

