




Zentralverteiler

ZDO6H050MSS0010E15

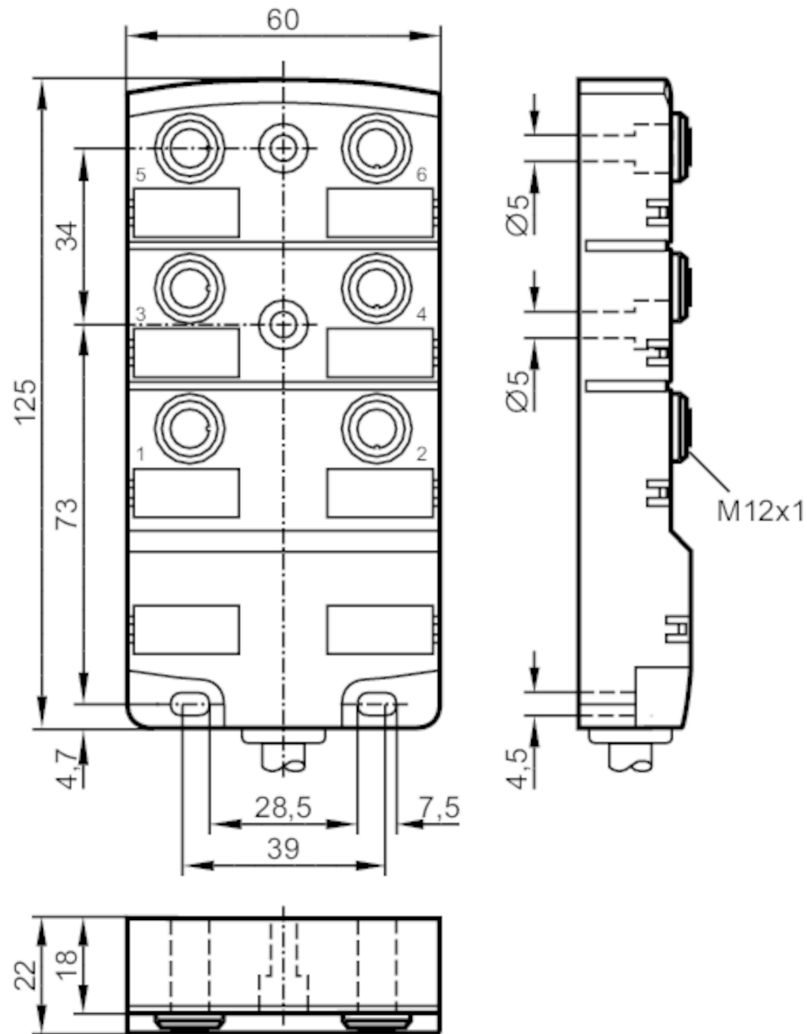

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4; (je Pin: 2; je Gruppe: 8)
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	12

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...40
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-5...60

**Zentralverteiler**

ZDO6H050MSS0010E15

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Zulassungen / Prüfungen

UL-Zulassung	Enclosure type	Type 1
--------------	----------------	--------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	880
Abmessungen	[mm]	22 x 60 x 125
Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		6
Ausführung Steckverbinder		M12

Zubehör


Lieferumfang	Beschriftungsschilder: 6
--------------	--------------------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer AnschlussKabel: 10 m, PVC, schwarz, Ø 6,3 mm; 5 x 0,5 mm²**Elektrischer Anschluss - Steckplatz**

Steckverbindung: 6 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm

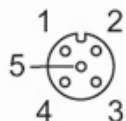




Zentralverteiler

ZDO6H050MSS0010E15

Anschluss

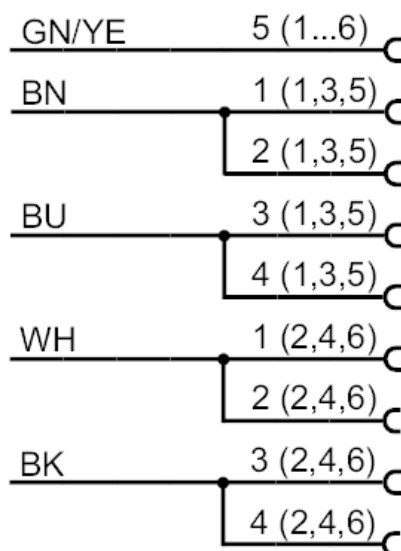

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN/YE =	grün / gelb
WH =	weiß