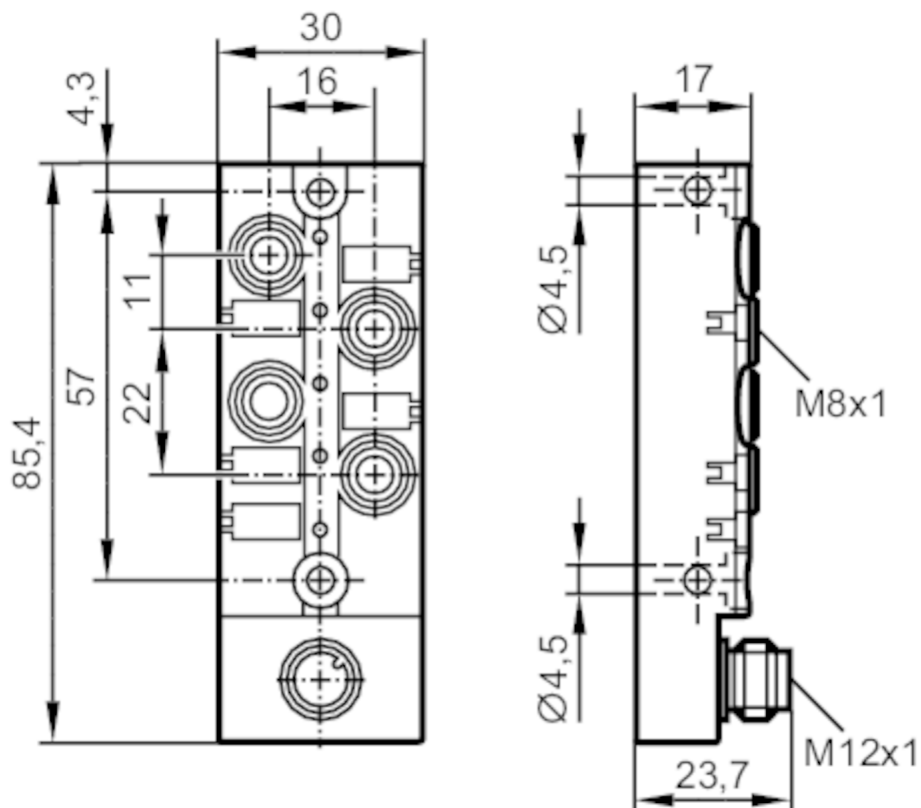




Zentralverteiler

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS



Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)

Schutzklasse III

Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A] 2

Strombelastbarkeit gesamt [A] 2

Ausgänge

Elektrische Ausführung PNP

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...80

Umgebungstemperatur bewegt [°C] -5...60

Schutzart IP 67; IP 68; (1 m / 7 Tage)

Mechanische Daten

Gewicht [g] 88,5

Abmessungen [mm] 23,7 x 30 x 85,4

Werkstoffe PBT-GF20; Messing vernickelt

Werkstoff Griffkörper PBT-GF 20 / Messing, vernickelt

Zentralverteiler

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

Anzahl Steckplätze Zentralverteiler	4
Ausführung Steckverbinder	M8

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	4 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Zubehör

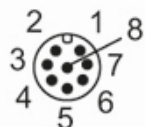
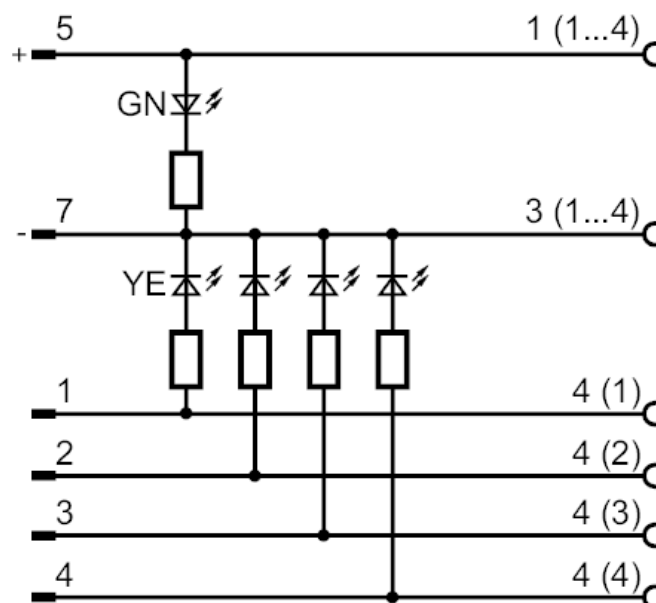
Zubehör optional	Hutschienenadapter:, E73006
	Verschlusskappe: M8, E73005

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

**Anschluss**



Zentralverteiler

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 4 x M8; Codierung: A; Griffkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

