


EBC060



Zentralverteiler

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

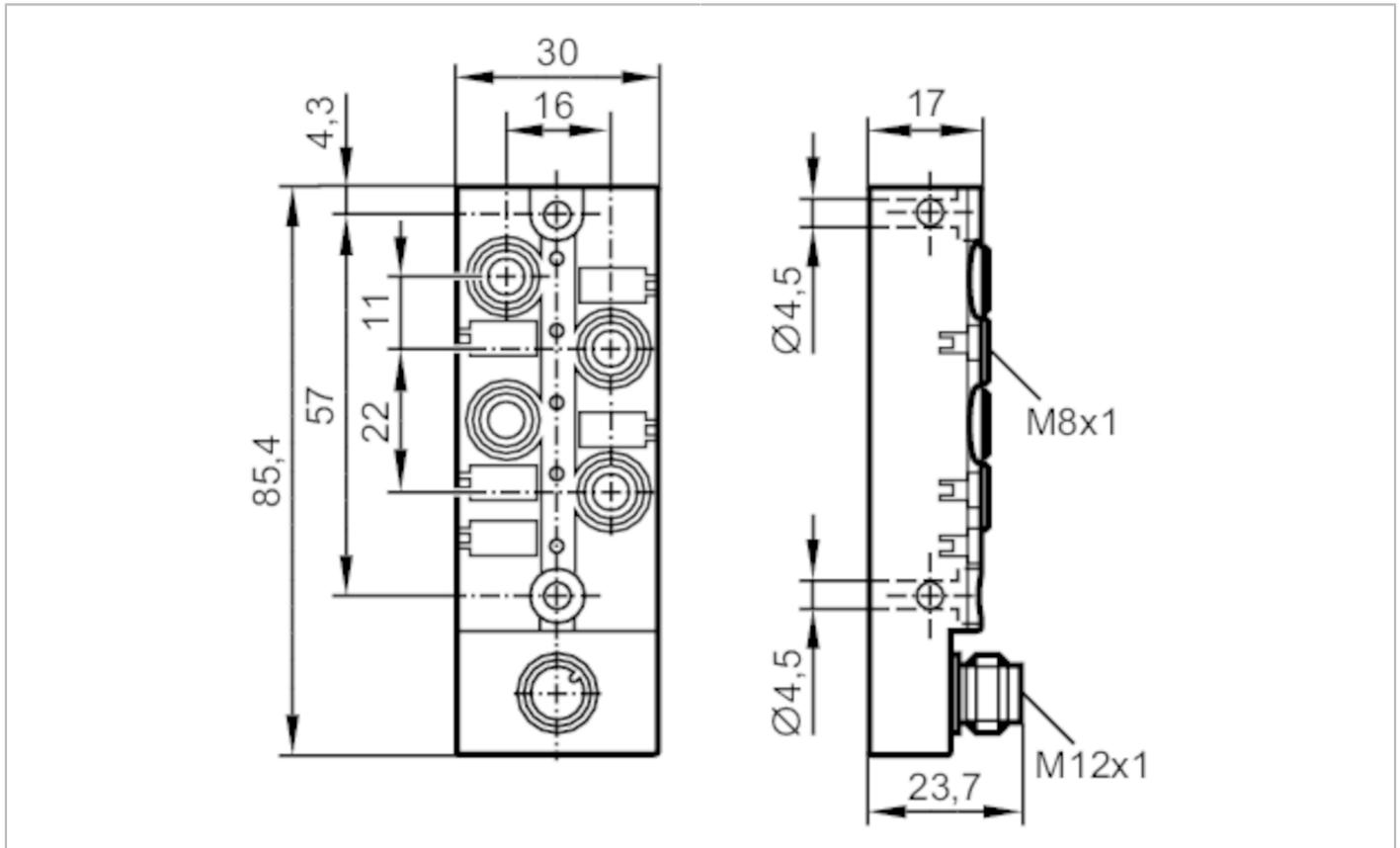

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
-----------------------	---------------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	2
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	2

Ausgänge

Elektrische Ausführung	NPN
------------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-5...60
Schutzart		IP 65; IP 67; IP 68; (1 m / 7 Tage)

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	88
Abmessungen	[mm]	23,7 x 30 x 85,4
Werkstoffe		PBT-GF20; Messing vernickelt
Werkstoff Griffkörper		PBT-GF 20 / Messing, vernickelt

EBC060



Zentralverteiler

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

Anzahl Steckplätze Zentralverteiler	4
Ausführung Steckverbinder	M8


Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	4 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Zubehör	
Zubehör optional	Hutschienenadapter:, E73006
	Verschlusskappe: M8, E73005


Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss - Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

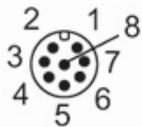

Anschluss

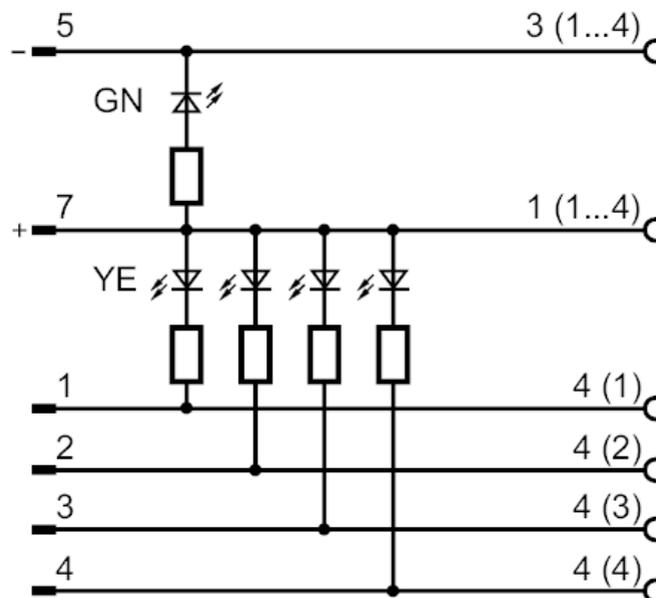

EBC060



Zentralverteiler

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 4 x M8; Codierung: A; Griffkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

