




Y-Verteiler

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS

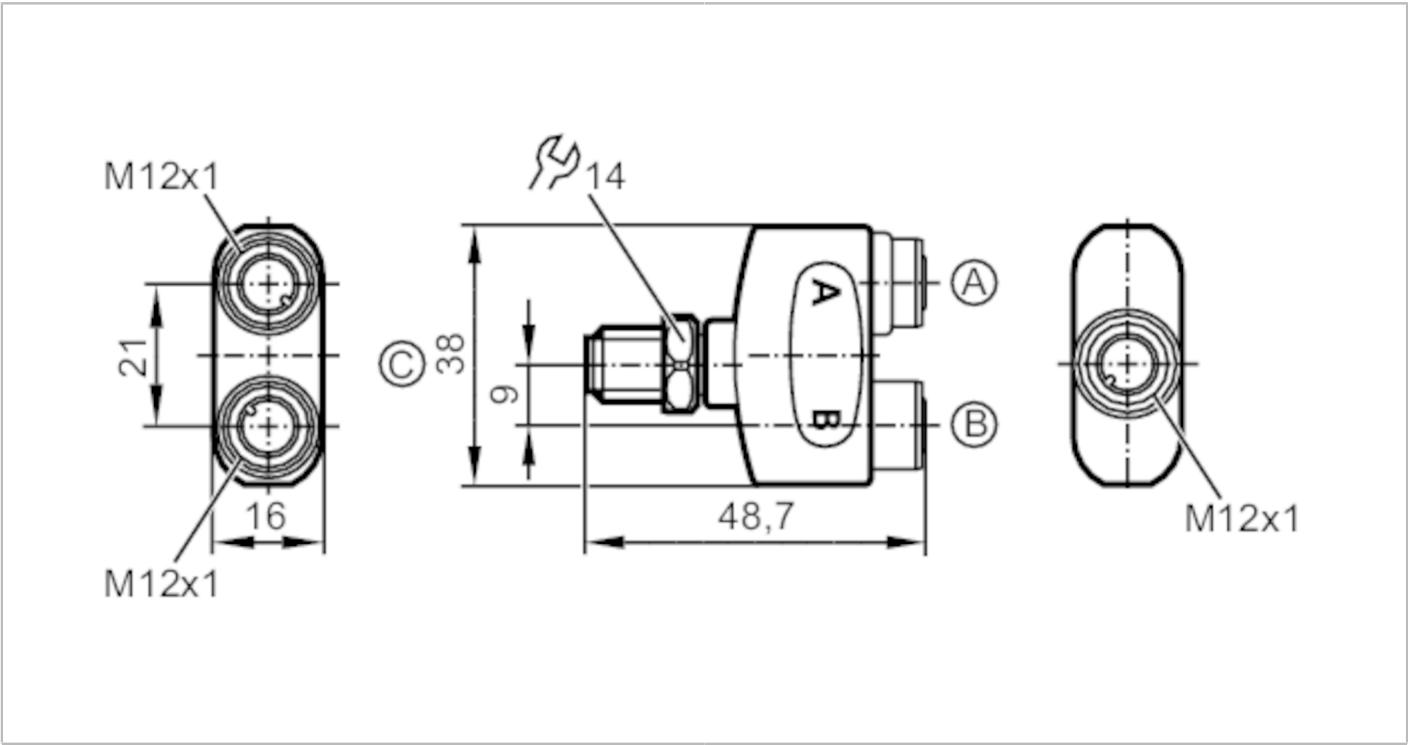

| Einsatzbereich                                                             |                                  |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Besondere Eigenschaft                                                      | silikonfrei; Vergoldete Kontakte |                                             |
| Silikonfrei                                                                | ja                               |                                             |
| Elektrische Daten                                                          |                                  |                                             |
| Betriebsspannung                                                           | [V]                              | < 250 AC / < 300 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
| Schutzklasse                                                               |                                  | II                                          |
| Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz                                   | [A]                              | 4                                           |
| Strombelastbarkeit gesamt                                                  | [A]                              | 4                                           |
| Umgebungsbedingungen                                                       |                                  |                                             |
| Umgebungstemperatur                                                        | [°C]                             | -25...100                                   |
| Hinweis zur Umgebungstemperatur                                            |                                  | cULus: ...65 °C                             |
| Lagertemperatur                                                            | [°C]                             | -25...55                                    |
| Lagerfeuchte                                                               | [%]                              | 10...100                                    |
| Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse |                                  | 1K22/ DIN 60721-3-1                         |
| Schutzart                                                                  |                                  | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                 |
| Zulassungen / Prüfungen                                                    |                                  |                                             |
| UL-Zulassung                                                               | Spannungsversorgung              | Class 2                                     |
|                                                                            | File Nummer UL                   | E191684                                     |
| Mechanische Daten                                                          |                                  |                                             |
| Gewicht                                                                    | [g]                              | 34,6                                        |



## Y-Verteiler

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Werkstoffe               | Gehäuse: PA orange; Dichtung: EPDM |
| Werkstoff Überwurfmutter | 1.4404 (Edelstahl / 316L)          |

## Bemerkungen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|


## Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm



## Elektrischer Anschluss

## Anschluss

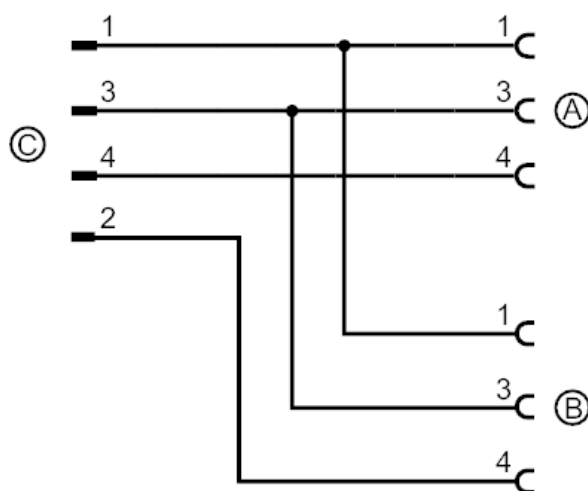

Anschluss nach IEC 61076-2-101



## Y-Verteiler

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 2 x M12; Codierung: A; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm

