


# EBT012



## Y-Verteiler

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS

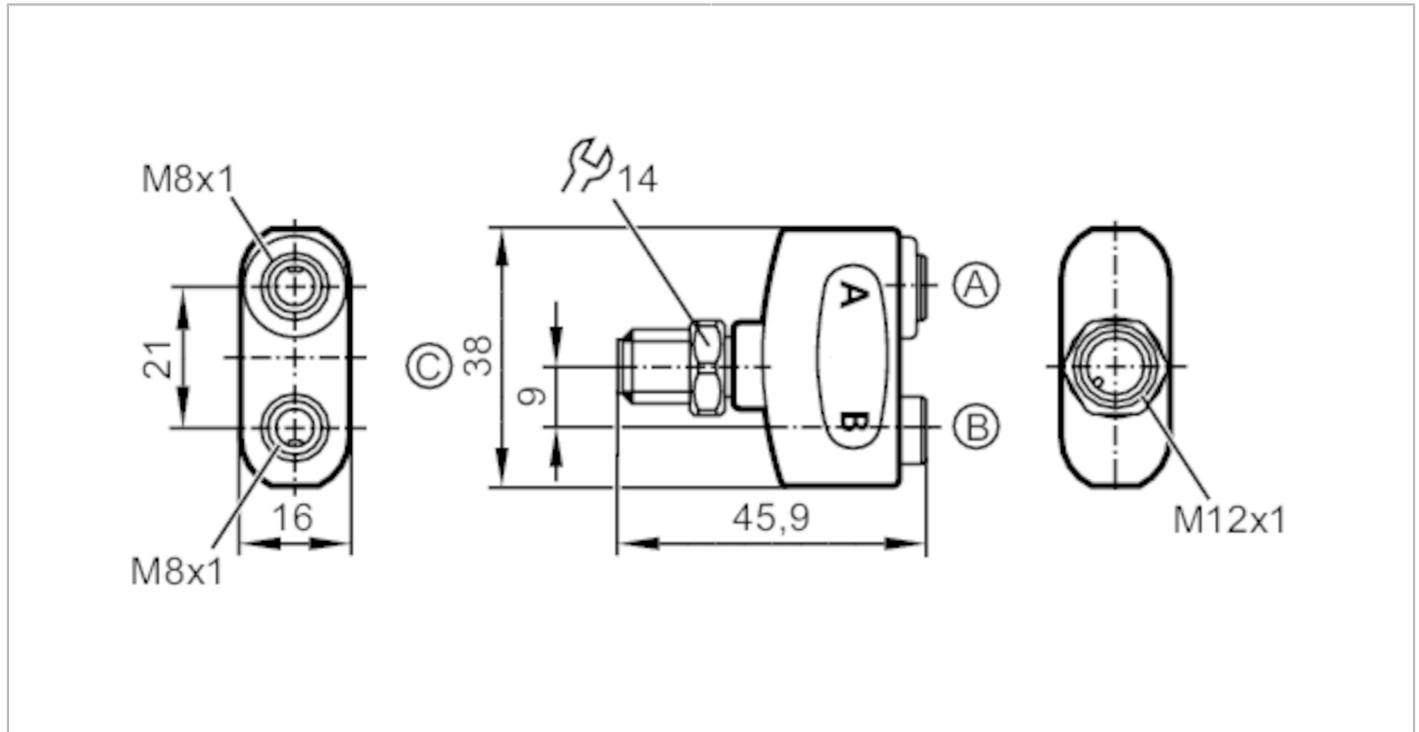

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Schutzklasse	III
Strombelastbarkeit gesamt [A]	3
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...80
Hinweis zur Umgebungstemperatur	cULus: ...65 °C
Schutzart	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen	
UL-Zulassung	Spannungsversorgung Class 2 File Nummer UL E191684
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	28,9
Werkstoffe	Gehäuse: PA orange; halogenfrei; Dichtung: EPDM
Werkstoff Überwurfmutter	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück



## Y-Verteiler

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS


### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm; Maximalwert des Gegenstückes beachten!



### Elektrischer Anschluss

#### Anschluss

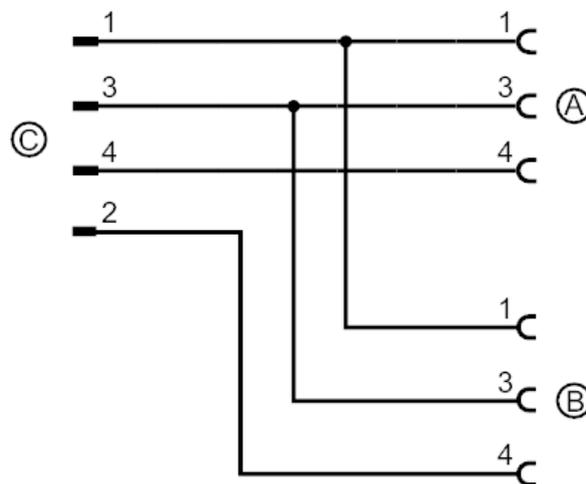

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 2 x M8; Codierung: A; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,3...0,5 Nm

