



Y-Verbindungskabel

YDSGHDA0VAS0010PDASTGH030VAS

Bemerkungen

 
Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, MPPE, halogenfrei, grau, Ø 4,9 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektrischer Anschluss - Stecker C

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PP, grau; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,2 Nm



Elektrischer Anschluss - Buchse A

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PP, grau; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung: EPDM; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm

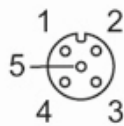

Elektrischer Anschluss - Stecker B

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PP, grau; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm



Y-Verbindungskabel

YDSGHDA0VAS0010PDASTGH030VAS

Elektrischer Anschluss - Anschluss

Anschluss

