


Druckfester Positionssensor für Hydraulikzylinder

MFA3002BANKG/B/AM/500/US

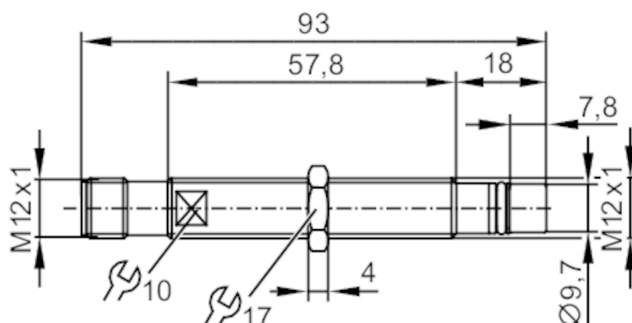

Produktmerkmale

Elektrische Ausführung	NPN
Ausgangsfunktion	Schließer
Schaltabstand [mm]	1,8
Gehäuse	Gewindebauform
Abmessungen [mm]	M12 x 1 / L = 93

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Ganzmetallgehäuse
Applikation	Hydraulikzylinder
Medien	Erkennt Fe-Metalle
Min. Berstdruck [bar]	2000
Druckfestigkeit [bar]	500

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	10...36 DC
Stromaufnahme [mA]	< 23
Schutzklasse	III
Verpolungsschutz	ja

Ausgänge

Elektrische Ausführung	NPN
Ausgangsfunktion	Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]	1,6
Max. Reststrom [mA]	0,1
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]	200
Schaltfrequenz DC [Hz]	1000
Kurzschlusschutz	ja
Ausführung Kurzschlusschutz	getaktet
Überlastfest	ja

Erfassungsbereich

Schaltabstand [mm]	1,8
--------------------	-----



Druckfester Positionssensor für Hydraulikzylinder

MFA3002BANKG/B/AM/500/US

Genauigkeit / Abweichungen		
Hysterese	[% von Sr]	< 15
Schaltpunktdrift	[% von Sr]	10
Reproduzierbarkeit	[% von Sr]	10
Umgebungsbedingungen		
Druckspitze	[bar]	1000
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...120
Schutzart		IP 65; IP 68; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF gestrahlt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden	10 V
	EN 55011	Klasse B
	DIN ISO 11452-5	100 V/m
Schwingfestigkeit	EN 60068-2-6 Fc	20 g 50 Frequenzzyklen, 1 Oktave/Minute, in 3 Achsen / 10...3000 Hz -20...50 °C
Schockfestigkeit	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms Halbsinus; je 3 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen / -40...85 °C
Dauerschockfestigkeit	EN 60068-2-27 Ea	40 g 6 ms; je 4000 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen / -20...50 °C
MTTF	[Jahre]	658
UL-Zulassung	Zulassungsnummer UL	C005
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	43,6
Gehäuse		Gewindebauform
Einbauart		bündig einbaubar
Abmessungen	[mm]	M12 x 1 / L = 93
Gewindebezeichnung		M12 x 1
Werkstoffe		Gehäuse: Edelstahl; O-Ring: FKM; Stützring: PTFE
Anzugsdrehmoment	[Nm]	< 15
Ganzmetallgehäuse		ja
Zubehör		
Lieferumfang		Befestigungsmuttern: 1
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Druckfester Positionssensor für Hydraulikzylinder

MFA3002BANKG/B/AM/500/US

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PEI



Anschluss

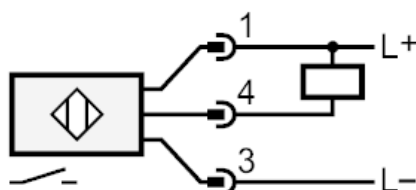


Diagramme und Kurven

