




Reflexlichttaster mit Hintergrundausbuchtung

OGH-FPKG/6M

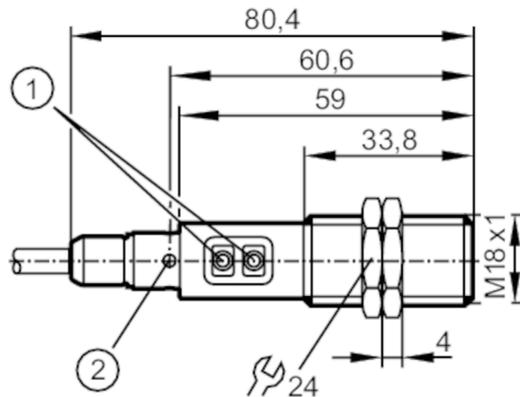

- 1 Programmier Tasten
2 LED 4 x 90°



Produktmerkmale

Lichtart	Rotlicht
Gehäuse	Gewindebauform

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Hintergrundausbuchtung
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	10...36 DC
Stromaufnahme [mA]	25
Schutzklasse	II
Verpolungsschutz	ja
Lichtart	Rotlicht

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]	2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
Schaltfrequenz DC [Hz]	1000
Kurzschlusschutz	ja
Ausführung Kurzschlusschutz	getaktet
Überlastfest	ja

Erfassungsbereich

Tastweite [mm]	15...300; (weißes Papier 200 x 200 mm 90 % Remission)
Tastweite Objekt weiß (90 % Remission) [mm]	15...300



Reflexlichttaster mit Hintergrundausbldung

OGH-FPKG/6M

Tastweite Objekt grau (18 % Remission) [mm]	15...290
Tastweite Objekt schwarz (6 % Remission) [mm]	15...190
Werkseinstellung	Hellschaltung
Reich-/Tastweite einstellbar	ja
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm]	25
Lichtfleckabmessungen gelten für	bei maximaler Tastweite
Hintergrundausbldung vorhanden	ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...80
Schutzart	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen	
EMV	EN 60947-5-2
MTTF [Jahre]	362
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	262
Gehäuse	Gewindebauform
Abmessungen [mm]	M18 x 1 / L = 80,4
Gewindebezeichnung	M18 x 1
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
Optikwerkstoff	PMMA
Anzeigen / Bedienelemente	
Anzeige	Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör	
Lieferumfang	Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen	
Bemerkungen	Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus
Verpackungseinheit	1 Stück


Reflexlichttaster mit Hintergrundausbldung

OGH-FPKG/6M

Elektrischer Anschluss


Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Anschluss

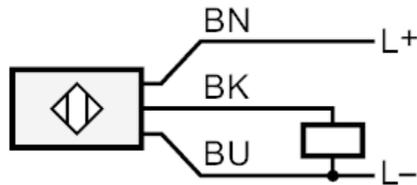

Adernfarben :
BK = schwarz
BN = braun
BU = blau

Diagramme und Kurven

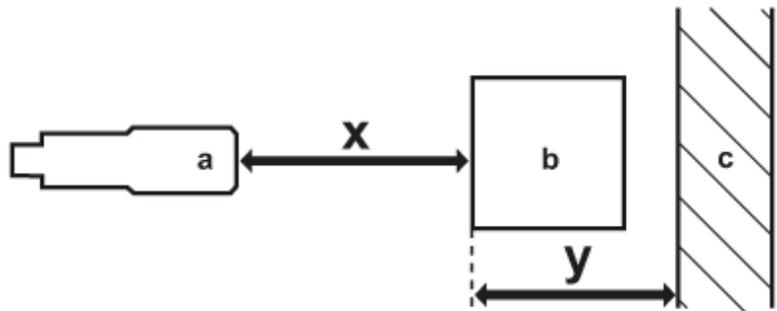


a: Sensor
b: Objekt
c: Hintergrund
x: Abstand Sensor / Objekt [mm]
y: min. Abstand Objekt / Hintergrund [mm]



Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung

OGH-FPKG/6M

Genauigkeitskurve

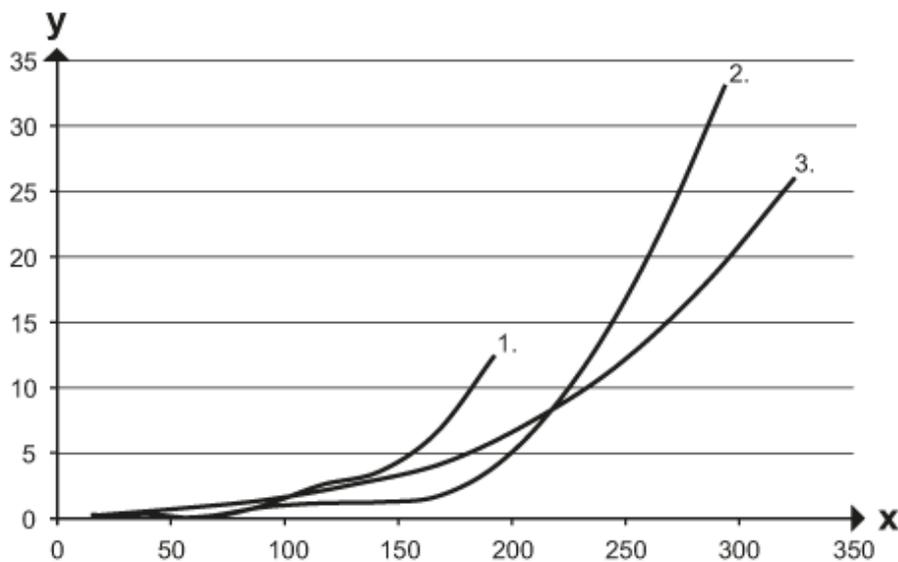

x: Abstand Sensor / Objekt [mm]

y: min. Abstand Objekt / Hintergrund [mm]

1 = Objekt schwarz (6 % Remission) , Hintergrund weiß (90 % Remission)

2 = Objekt grau (18 % Remission) , Hintergrund weiß (90 % Remission)

3 = Objekt weiß (90 % Remission) , Hintergrund weiß (90 % Remission)