




## Einweglichtschranke Sender

OES-V/6m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: OE0006

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

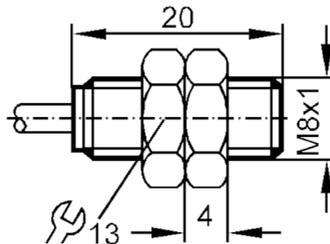

### Produktmerkmale

|          |                |
|----------|----------------|
| Lichtart | Infrarotlicht  |
| Gehäuse  | Gewindebauform |

### Einsatzbereich

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
|------------------|---------------------|

### Elektrische Daten

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Anschluss an Schaltverstärker | ja   |
| Schaltverstärker              | Anschluss an Schaltverstärker OV5012, OV0010 |
| Schutzklasse                  | III  |
| Lichtart                      | Infrarotlicht                                |
| Wellenlänge [nm]              | 950  |

### Ausgänge

|                  |      |
|------------------|------|
| Kurzschlusschutz | nein |
| Überlastfest     | nein |

### Erfassungsbereich

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sender / Empfänger | Sender |
| Reichweite [m]     | < 1    |

### Umgebungsbedingungen


|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -20...80 |
| Schutzart                | IP 67    |



## Einweglichtschranke Sender

OES-V/6m

| Zulassungen / Prüfungen              |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| EMV                                  | EN 60947-5-2           |
| MTTF [Jahre]                         | 49633                  |
| Mechanische Daten                    |                        |
| Gehäuse                              | Gewindebauform         |
| Abmessungen [mm]                     | M8 x 1                 |
| Gewindebezeichnung                   | M8 x 1                 |
| Werkstoffe                           | Messing vernickelt     |
| Zubehör                              |                        |
| Lieferumfang                         | Befestigungsmuttern: 2 |
| Bemerkungen                          |                        |
| Verpackungseinheit                   | 1 Stück                |
| Elektrischer Anschluss               |                        |
| Kabel: 6 m; 1 x 0,14 mm <sup>2</sup> |                        |
| Anschluss                            |                        |

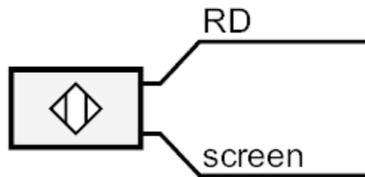

RD = Adernfarben :  
 screen = rot  
 Schirm