




Einweglichtschränke Sender

OGS-00KG/US/90°

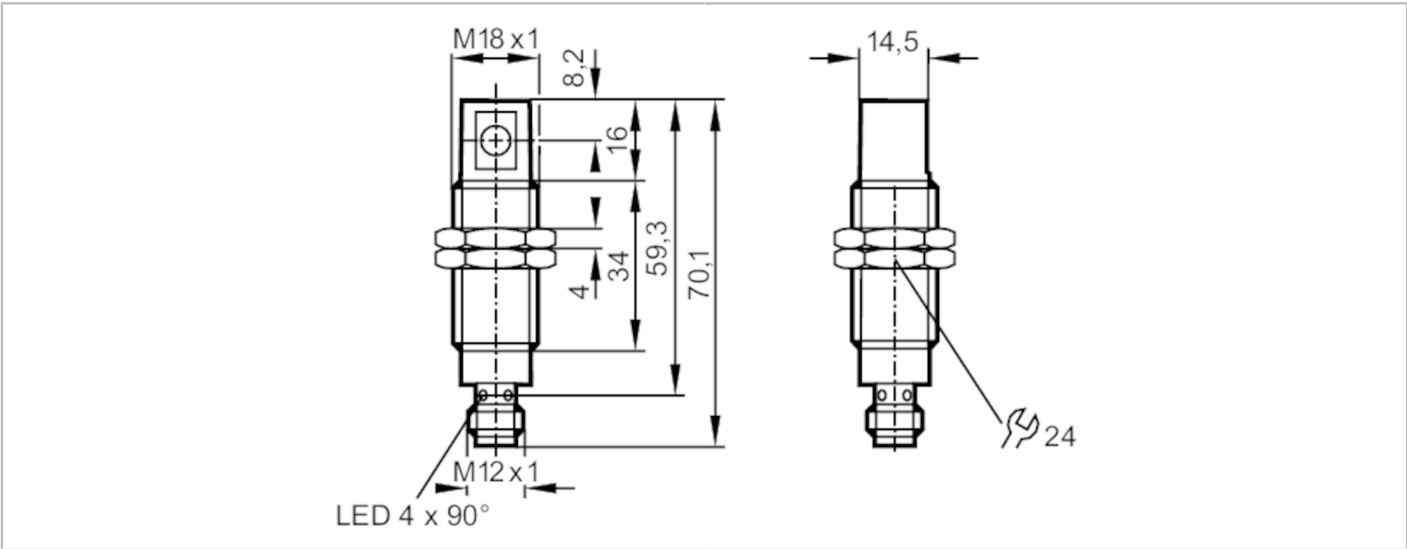

Produktmerkmale		
Lichtart		Rotlicht
Gehäuse		Gewindebauform
Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschränke
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Stromaufnahme	[mA]	< 19
Schutzklasse		II
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Rotlicht
Wellenlänge	[nm]	660
Erfassungsbereich		
Sender / Empfänger		Sender
Reichweite	[m]	< 9
Reich-/Tastweite einstellbar		nein
Max. Lichtfleckdurchmesser	[mm]	3000
Lichtfleckabmessungen gelten für		bei maximaler Reichweite
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Schutzart		IP 68
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
MTTF	[Jahre]	1714
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	58

Einweglichtschränke Sender

OGS-00KG/US/90°

Gehäuse		Gewindebauform	
Abmessungen	[mm]	M18 x 1 / L = 59,3	
Gewindebezeichnung		M18 x 1	
Werkstoffe		Edelstahl; ABS	
Optikwerkstoff		PMMA	

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün
---------	---------	---------------

Zubehör

Lieferumfang	Muttern: 2 Sicherungsscheiben: 2
--------------	-------------------------------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A

**Anschluss**