




Einweglichtschränke Empfänger

OHE-DPKG/2M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: O8E200

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

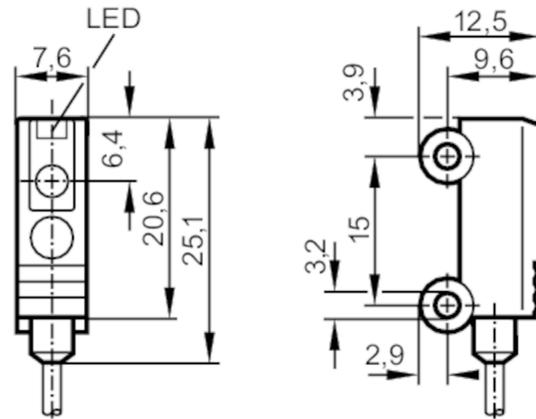

Produktmerkmale

Lichtart	Rotlicht
Gehäuse	Quaderförmig

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschränke
------------------	---------------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 10
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Rotlicht
Wellenlänge	[nm]	660

Ausgänge

Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Dunkelschaltung
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	50
Schaltfrequenz DC	[Hz]	200
Kurzschlusschutz		ja
Ausführung Kurzschlusschutz		getaktet
Überlastfest		ja

Erfassungsbereich

Sender / Empfänger		Empfänger
Reichweite	[m]	< 1,2

OH5002



Einweglichtschranke Empfänger


OHE-DPKG/2M

Reich-/Tastweite einstellbar		nein
Reaktionszeiten		
Ansprechzeit [s]		< 2,5
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]		-20...50
Schutzart		IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 60947-5-2	
Mechanische Daten		
Gewicht [g]		28,4
Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen [mm]		25,1 x 7,6 x 12,5
Werkstoffe		ABS
Optikwerkstoff		PMMA
Ausrichtung Optik		seitliche Optik
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	unsicherer Bereich	1 x LED, gelb blinkt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,09 mm²

Anschluss

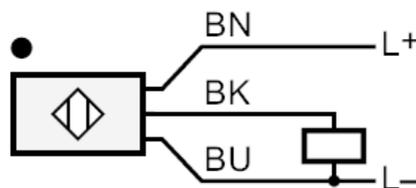

Adernfarben :
BK = schwarz
BN = braun
BU = blau