


Reflexlichttaster mit Hintergrundausbuchtung

OHH-HPKG/2M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: O8H206

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

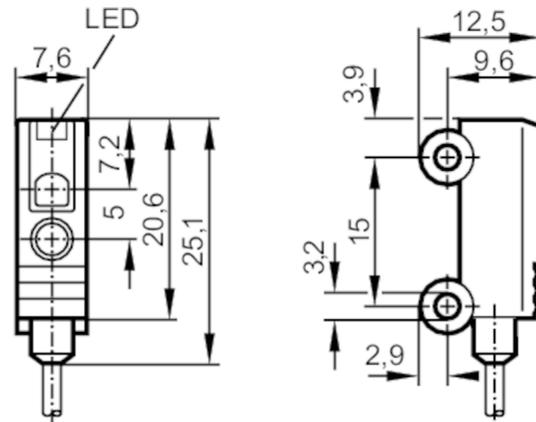

Produktmerkmale

Lichtart	Rotlicht
Gehäuse	Quaderförmig

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Hintergrundausbuchtung
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 20
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Rotlicht
Typ. Lebensdauer	[h]	75000
Bezugstemperatur für Lebensdauer	[°C]	25

Ausgänge

Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Hellschaltung
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	50
Schaltfrequenz DC	[Hz]	800
Kurzschlusschutz		ja
Ausführung Kurzschlusschutz		getaktet
Überlastfest		ja


OH5006



Reflexlichttaster mit Hintergrundausbldung

OHH-HPKG/2M

Erfassungsbereich		
Tastweite [mm]		1...30; (weißes Papier 200 x 200 mm 90 % Remission)
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm]		4,5
Lichtfleckabmessungen gelten für		bei maximaler Tastweite
Hintergrundausbldung vorhanden		ja
Reaktionszeiten		
Ansprechzeit [s]		< 0,6
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]		-20...50
Schutzart		IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 60947-5-2	
Mechanische Daten		
Gewicht [g]		28,2
Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen [mm]		25,1 x 7,6 x 12,5
Werkstoffe		ABS
Optikwerkstoff		PMMA
Ausrichtung Optik		seitliche Optik
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	unsicherer Bereich	1 x LED, gelb blinkt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,09 mm ²		
Anschluss		

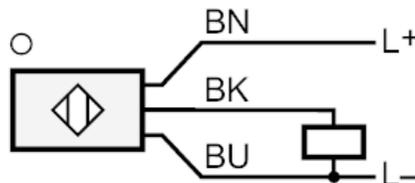

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau