




## Reflexlichtschranke

OHP-DPKG/0,20M/AS

Auslaufartikel

Alternativartikel: O8P204

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

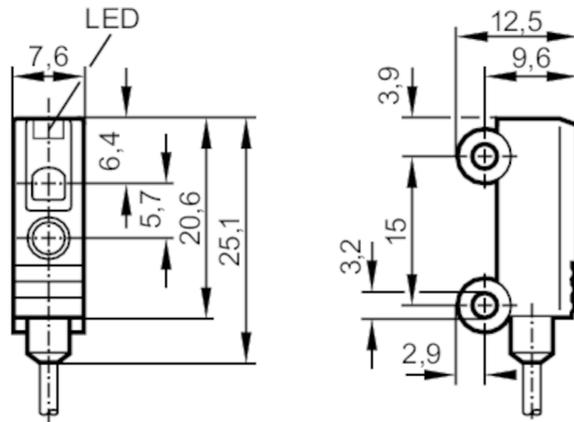

### Produktmerkmale

Lichtart	Rotlicht
Gehäuse	Quaderförmig

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Polfilter
Funktionsprinzip	Reflexlichtschranke

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 20
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Rotlicht
Typ. Lebensdauer	[h]	75000
Bezugstemperatur für Lebensdauer	[°C]	25

### Ausgänge

Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Dunkelschaltung
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	50
Schaltfrequenz DC	[Hz]	800
Kurzschlusschutz		ja
Ausführung Kurzschlusschutz		getaktet
Überlastfest		ja

# OH5011



## Reflexlichtschranke

OHP-DPKG/0,20M/AS

Erfassungsbereich		
Reichweite auf Tripelspiegel [m]		0,8; (Tripelspiegel Ø 35 E20004)
Reich-/Tastweite einstellbar		nein
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm]		10
Lichtfleckabmessungen gelten für		Reichweite
Polfilter vorhanden		ja
Reaktionszeiten		
Ansprechzeit [s]		< 0,6
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]		-20...50
Schutzart		IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
EMV		EN 60947-5-2
Mechanische Daten		
Gewicht [g]		14,9
Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen [mm]		20,6 x 7,6 x 12,5
Werkstoffe		ABS
Optikwerkstoff		PMMA
Ausrichtung Optik		seitliche Optik
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	unsicherer Bereich	1 x LED, gelb blinkt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 0,2 m, PVC		
Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A		
		



## Reflexlichtschranke

OHP-DPKG/0,20M/AS

### Anschluss

