


Reflexlichttaster

OITGFNKG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

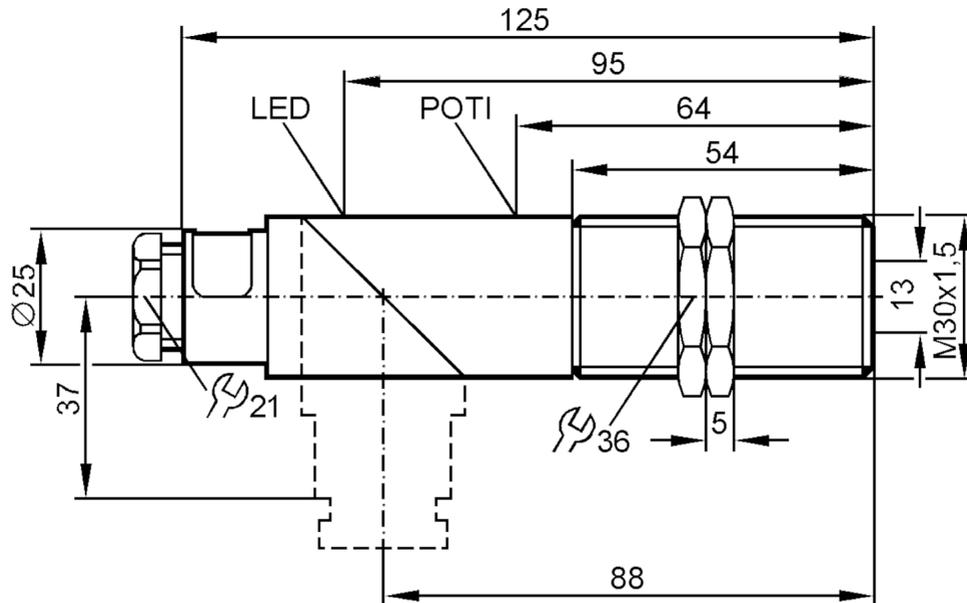

Produktmerkmale

Gehäuse Gewindebauform

Einsatzbereich

Funktionsprinzip Reflexlichttaster

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...55 DC
Stromaufnahme	[mA]	15; ((24 V))
Schutzklasse		II
Verpolungsschutz		ja

Ausgänge

Elektrische Ausführung		NPN
Ausgangsfunktion		Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	250
Schaltfrequenz DC	[Hz]	80
Kurzschlusschutz		ja
Ausführung Kurzschlusschutz		getaktet
Überlastfest		ja

OI5016



Reflexlichttaster

OITGFNKG

Erfassungsbereich		
Tastweite [mm]		< 80
Reich-/Tastweite einstellbar		ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]		-25...80
Schutzart		IP 65
Mechanische Daten		
Gehäuse		Gewindebauform
Abmessungen [mm]		M30 x 1,5
Gewindebezeichnung		M30 x 1,5
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
Zubehör		
Lieferumfang		Befestigungsmuttern: 2 Schraubendreher
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
...2,5 mm ² ; Leitungsmantel: Ø 7...13 mm; Kabelverschraubung: M20 X 1,5		
Anschluss		

