




## Einweglichtschränke Sender

OJS-00KG/FO/AS

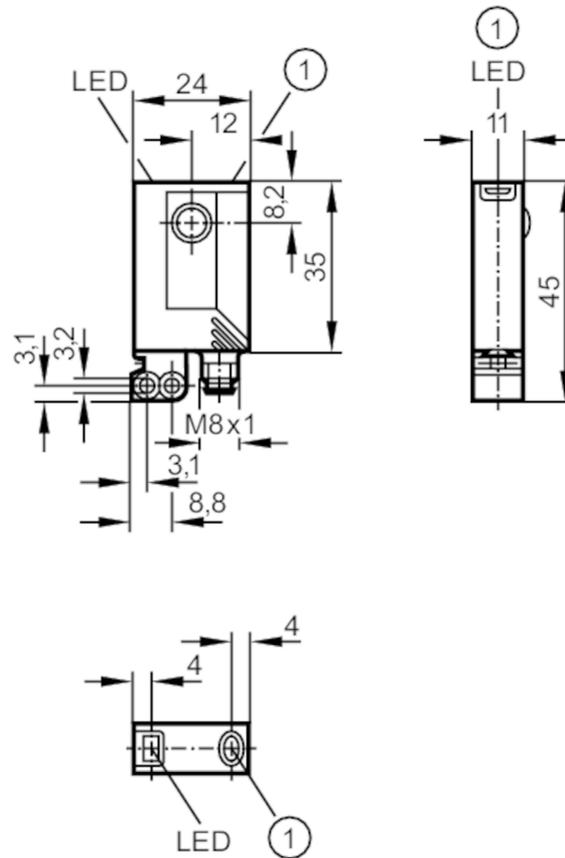

1 Taste ohne Funktion



### Produktmerkmale

Lichtart	Infrarotlicht
Gehäuse	Quaderförmig

### Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschränke
------------------	---------------------

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 19
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Infrarotlicht
Wellenlänge	[nm]	880

### Ausgänge

Überlastfest	ja
--------------	----

### Erfassungsbereich

Sender / Empfänger	Sender
--------------------	--------



## Einweglichtschranke Sender

OJS-00KG/FO/AS

Reichweite	[m]	< 5
------------	-----	-----

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
---------------------	------	----------

Schutzart		IP 67
-----------	--	-------

## Zulassungen / Prüfungen

EMV		EN 60947-5-2
-----	--	--------------

MTTF	[Jahre]	1759
------	---------	------

## Mechanische Daten

Gewicht	[g]	26,6
---------	-----	------

Gehäuse		Quaderförmig
---------	--	--------------

Abmessungen	[mm]	35 x 24 x 11
-------------	------	--------------

Werkstoffe		Gehäuse: ABS; Halteelement: Zinkdruckguss; LED-Fenster: SEPS; Taste: SEPS
------------	--	---

Optikwerkstoff		Glas
----------------	--	------

Ausrichtung Optik		frontale Optik
-------------------	--	----------------

## Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün
---------	---------	---------------

## Zubehör

Lieferumfang		Grundbefestigung: 1, E20964
--------------	--	-----------------------------

	Befestigungsschrauben: 2 x M3 x 16
--	------------------------------------

	Federringe: 2
--	---------------

	Muttern: 2
--	------------

## Bemerkungen

Bemerkungen		Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus
-------------	--	---

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

## Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A



# OJ5073



## Einweglichtschränke Sender

OJS-00KG/FO/AS

### Anschluss

