




## Einweglichtschränke Sender

OJS-00KG/SO/AS

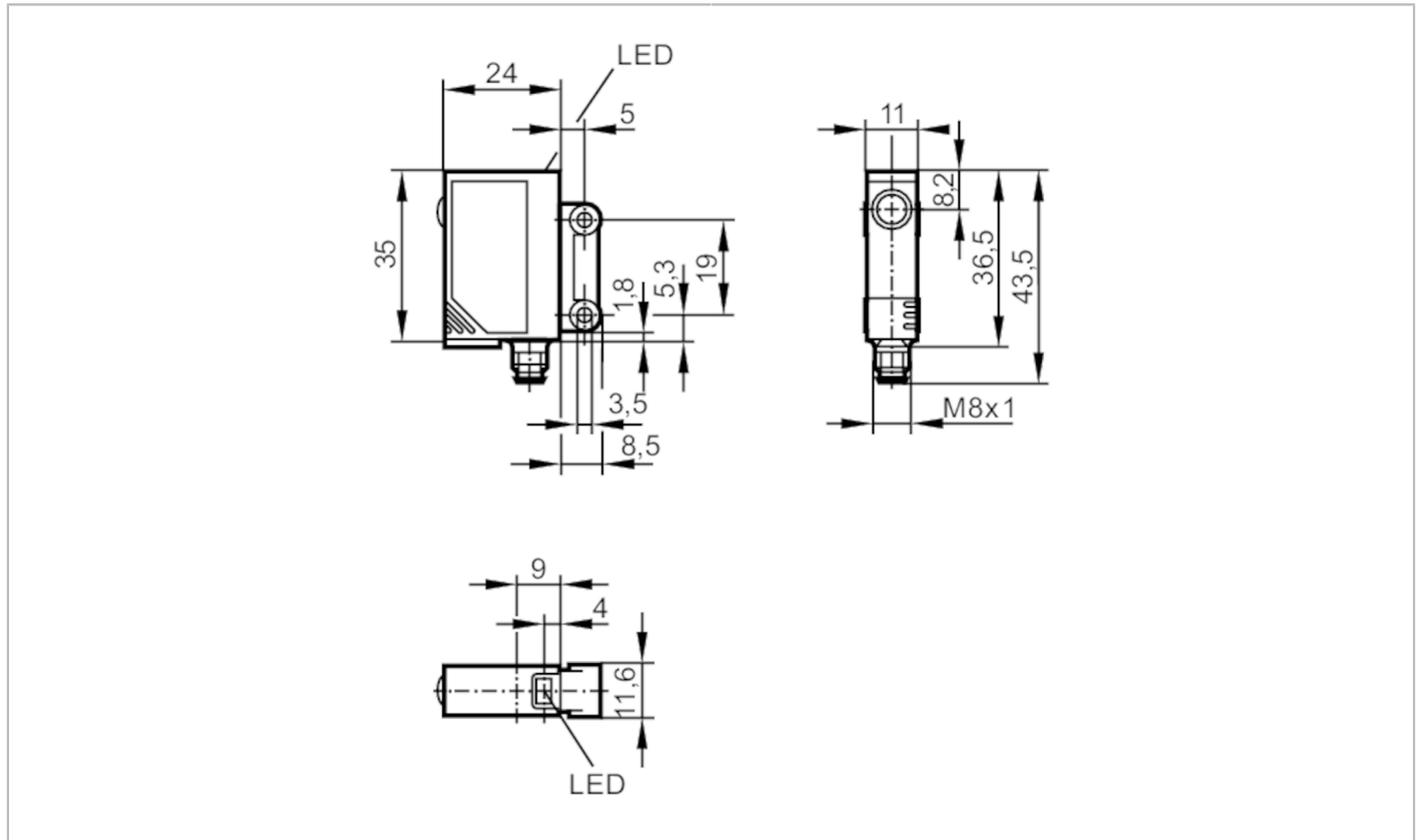

Produktmerkmale		
Lichtart		Rotlicht
Gehäuse		Quaderförmig
Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschränke
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 30
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Rotlicht
Erfassungsbereich		
Sender / Empfänger		Sender
Reichweite	[m]	0...10
Reich-/Tastweite einstellbar		nein
Max. Lichtfleckdurchmesser	[mm]	1000
Lichtfleckabmessungen gelten für		bei maximaler Reichweite
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Schutzart		IP 67



## Einweglichtschränke Sender

OJS-00KG/SO/AS

Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 60947-5-2	
MTTF	[Jahre]	2230
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	16,6
Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen	[mm]	35 x 11 x 24
Werkstoffe		ABS; SEPS
Optikwerkstoff		PMMA
Ausrichtung Optik		seitliche Optik
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün
Bemerkungen		
Bemerkungen	Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus	
Verpackungseinheit	1 Stück	

### Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A



### Anschluss

