




Einweglichtschanke Sender

ORS-V/10m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: OR0003

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

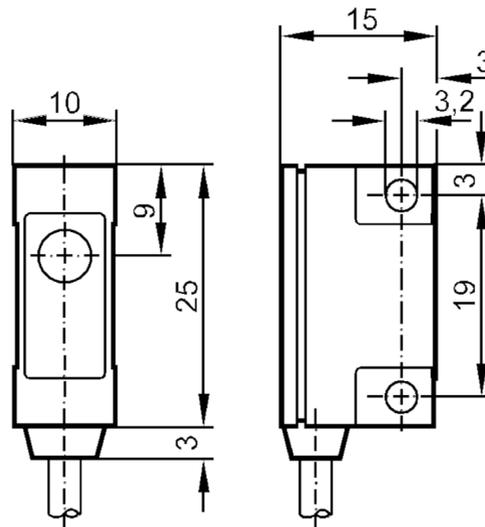

Produktmerkmale

Lichtart	Infrarotlicht
Gehäuse	Quaderförmig

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschanke
------------------	--------------------

Elektrische Daten

Anschluss an Schaltverstärker	ja
Schaltverstärker	Anschluss an Schaltverstärker OV5012, OV0010
Lichtart	Infrarotlicht
Wellenlänge [nm]	950

Ausgänge

Kurzschlusschutz	nein
Überlastfest	nein

Erfassungsbereich

Sender / Empfänger	Sender
Reichweite [m]	< 2

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Schutzart	IP 67


OR0008



Einweglichtschranke Sender

ORS-V/10m

Zulassungen / Prüfungen	
EMV	EN 60947-5-2
MTTF [Jahre]	57078
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	0,129
Gehäuse	Quaderförmig
Werkstoffe	PPO modifiziert
Ausrichtung Optik	seitliche Optik
Zubehör	
Lieferumfang	Befestigungswinkel: 1, E20212
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss	
Kabel: 10 m; 1 x 0,14 mm ²	
Anschluss	

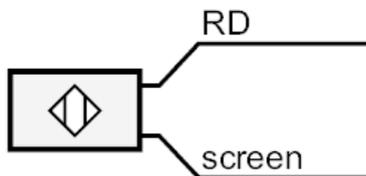

RD = Adernfarben :
rot
screen = Schirm