


Einweglichtschranke Sender

ORS-V/6M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

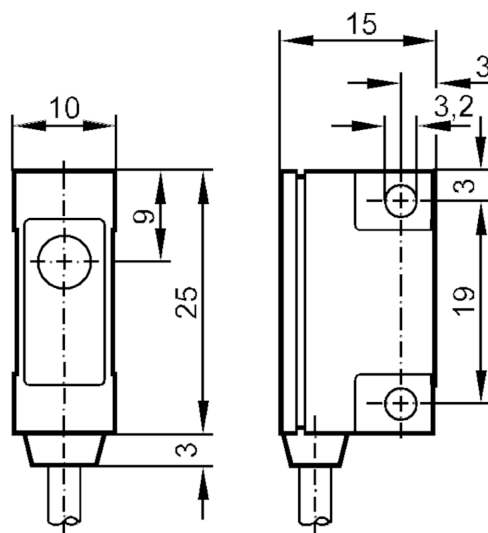

Produktmerkmale

Lichtart	Infrarotlicht
Gehäuse	Quaderförmig

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
------------------	---------------------

Elektrische Daten

Anschluss an Schaltverstärker	ja
Schaltverstärker	Anschluss an Schaltverstärker OV5012, OV0010
Lichtart	Infrarotlicht
Wellenlänge [nm]	950

Ausgänge

Kurzschlusschutz	nein
Überlastfest	nein

Erfassungsbereich

Sender / Empfänger	Sender
Reichweite [m]	< 2

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Schutzart	IP 67

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mechanische Daten

Gehäuse	Quaderförmig
---------	--------------



Einweglichtschranke Sender

ORS-V/6M

Abmessungen	[mm]	25 x 10 x 15
Werkstoffe		PPO modifiziert

Zubehör

Lieferumfang	Befestigungswinkel: 1, E20212
--------------	-------------------------------


Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 6 m; 1 x 0,14 mm²

Anschluss

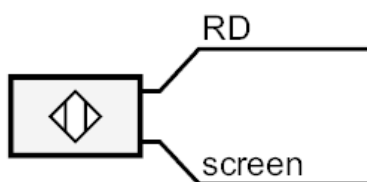

RD = Adernfarben :
screen = rot
Schirm