




## Reflexlichtschranke

OSP-FNKG/T

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

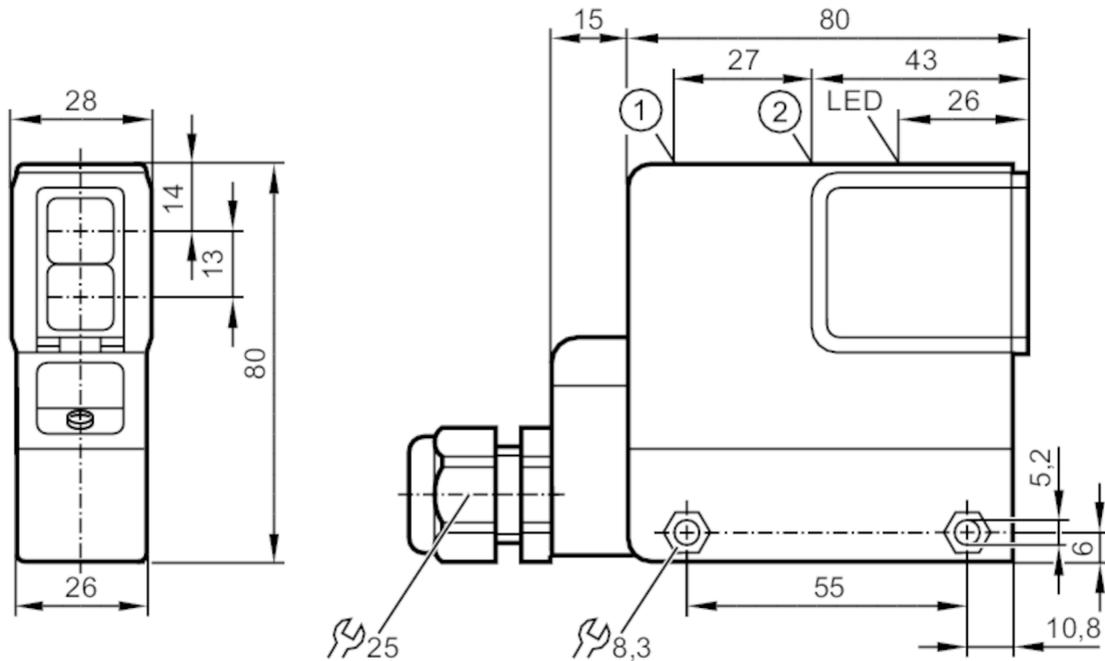

- 1 Potentiometer Timer
- 2 Potentiometer Empfindlichkeit
- Empfänger in oberer Optik
- Sender in unterer Optik

### Produktmerkmale

Lichtart	Rotlicht
Gehäuse	Quaderförmig

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Polfilter
Funktionsprinzip	Reflexlichtschranke

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...55 DC
Stromaufnahme	[mA]	25; ((24 V))
Schutzklasse		II
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Rotlicht
Wellenlänge	[nm]	660

### Ausgänge

Elektrische Ausführung		NPN
Ausgangsfunktion		Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall	[V]	2,5
Schaltausgang DC		
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	250
Schaltfrequenz DC	[Hz]	40
Kurzschlusschutz		ja

# OS5034



## Reflexlichtschranke

OSP-FNKG/T

Ausführung	
Kurzschlusschutz	getaktet
Überlastfest	ja
Zeitfunktion [s]	0,01...5

### Erfassungsbereich

Reichweite [m]	< 6; (Tripelspiegel Ø 80 E20005)
Reich-/Tastweite einstellbar	ja
Polfilter vorhanden	ja

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...60
Schutzart	IP 65

### Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

### Mechanische Daten

Gehäuse	Quaderförmig
Abmessungen [mm]	80 x 28 x 95
Werkstoffe	PPO modifiziert
Optikwerkstoff	Glas

### Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
---------	---------------	---------------

### Zubehör

Lieferumfang	Befestigungswinkel
	Schraubendreher

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

### Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...1,5 mm<sup>2</sup>

### Anschluss

