




Einweglichtschranke Empfänger

OWE-FPKG/6M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: OJ5009

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

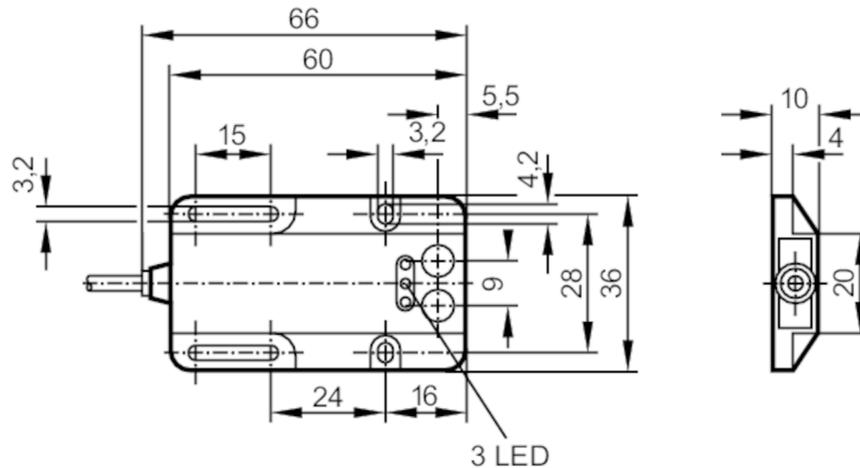

Empfänger in unterer und oberer Optik

Produktmerkmale

Lichtart	Rotlicht
Gehäuse	Quaderförmig

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
------------------	---------------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...36 DC
Stromaufnahme	[mA]	25; ((36 V))
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Rotlicht
Wellenlänge	[nm]	660

Ausgänge

Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	200
Schaltfrequenz DC	[Hz]	250
Kurzschlusschutz		ja
Ausführung Kurzschlusschutz		getaktet
Überlastfest		ja

Erfassungsbereich

Sender / Empfänger	Empfänger
--------------------	-----------

OW1008



Einweglichtschranke Empfänger

OWE-FPKG/6M

Reichweite [m] < 4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...60

Schutzart IP 67

Zulassungen / Prüfungen

EMV EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B

Mechanische Daten

Gehäuse Quaderförmig

Abmessungen [mm] 36 x 60 x 10

Werkstoffe ABS glasfaserverstärkt

Optikwerkstoff PMMA

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige Schaltzustand 1 x LED, gelb

Betrieb 1 x LED, grün

Funktion 1 x LED, rot



Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Anschluss

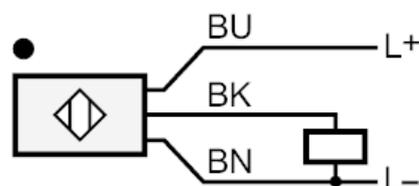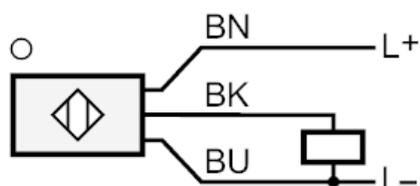

Adernfarben :
BK = schwarz
BN = braun
BU = blau



Einweglichtschranke Empfänger

OWE-FPKG/6M

Diagramme und Kurven

Funktionsreservekurve

