


QHA210



Hardware zum Betrieb von moneo im Produktionsumfeld

moneo appliance QHA210

zum Betrieb der moneo-Produkte müssen benötigte Lizenzen separat bestellt werden

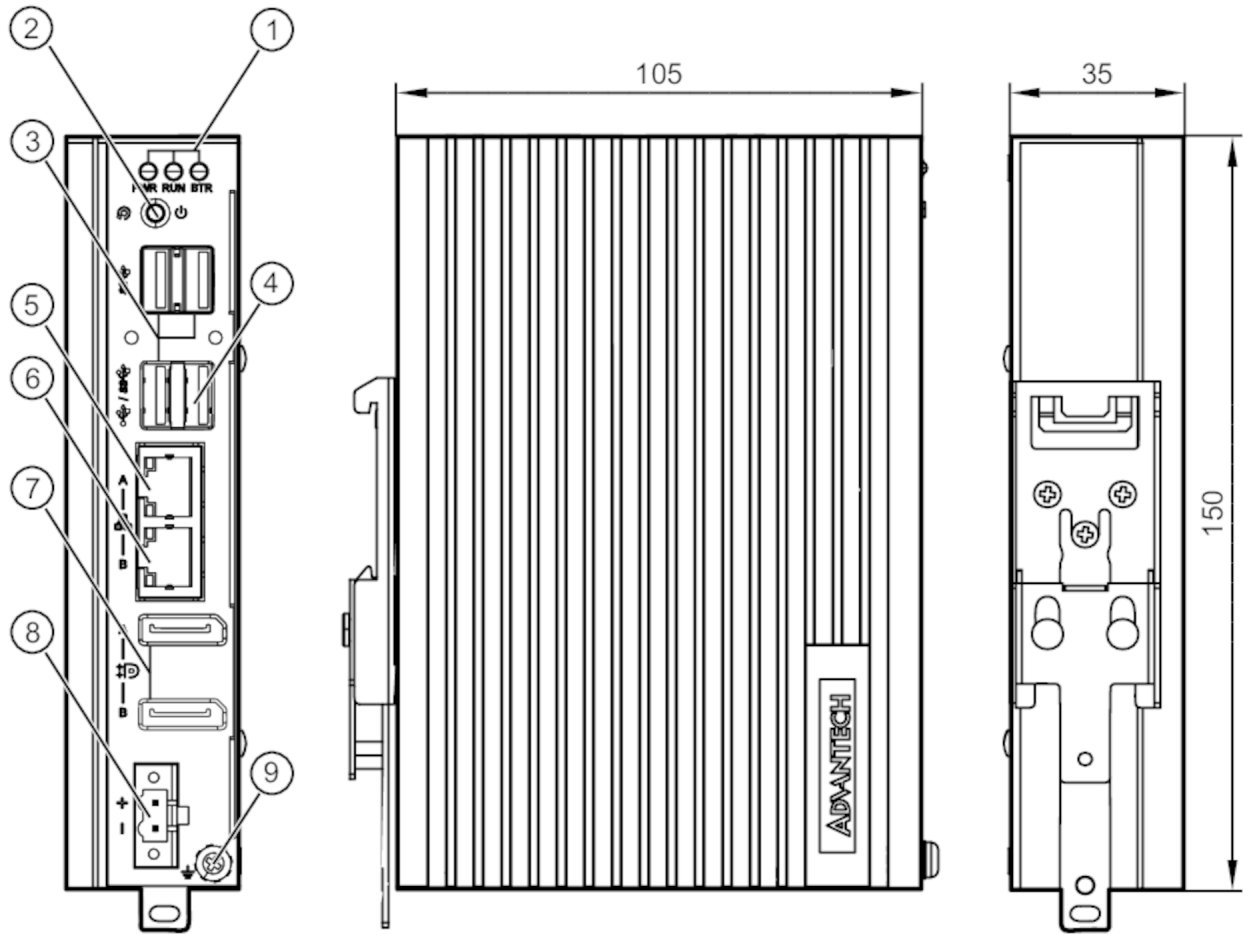

- 1 Status-LED
- 2 Ein-/Ausshalter
- 3 USB 3.0 x 3
- 4 USB 2.0 x 1
- 5 Ethernet-Schnittstelle A
- 6 Ethernet-Schnittstelle B
- 7 DisplayPort-Schnittstelle x 2
- 8 Spannungsversorgung
- 9 Erdung

Einsatzbereich

Anwendung	IT-Hardware zum Betrieb von moneo Bereitstellung von Speicherkapazität und Rechenleistung moneo-Software vorinstalliert
Inhaltsbeschreibung	Einfache Inbetriebnahme ohne IT-Fachkenntnisse Inklusive appliance management system (AMS) für Konfiguration und Wartung
Kompatibilität	Unabhängig von der IT-Infrastruktur einsetzbar Jederzeit integrierbar in IT-Netzwerkstruktur
Konnektivität	Schnittstellen für Sensor und IT-Netzwerk
Wartung und Support	Integrierte Update-, Backup- und Support-Funktionen über appliance management system (AMS)



Hardware zum Betrieb von moneo im Produktionsumfeld

moneo appliance QHA210

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...36 DC
Leistungsaufnahme	[W]	21; (maximal: 47)
Ausgänge		
Anzahl der Video-Ausgänge		2; (DisplayPort)
Software / Programmierung		
Enthaltene Lizenzen		appliance management system (AMS)
Hinweis zur Lizenz		hardwaregebunden; zum Betrieb der moneo-Produkte müssen benötigte Lizenzen separat bestellt werden
Betriebssystem		Debian Linux 11
AMS		
Sprache		Deutsch; Englisch; Französisch; Italienisch; Spanisch; Portugiesisch; Chinesisch; Japanisch; Koreanisch
AMS-Konsole		
Sprache		Englisch
Systemvoraussetzungen		
Webbrowser		Google Chrome; Mozilla Firefox; (unterstützte Versionen: siehe aktuelle Versionshinweise)
Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle		Ethernet; USB
Anzahl der Ethernet Schnittstellen		2; (GBit)
Anzahl der USB Schnittstellen		4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0...70
Lagertemperatur	[°C]	-20...60
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	95; (40 °C nicht kondensierend)
Schutzart		IP 40
Zulassungen / Prüfungen		
Schockfestigkeit	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
Vibrationsfestigkeit	IEC 60068-2-6	4 Grms / 10...500 Hz
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	1269,2
Abmessungen	[mm]	35 x 105 x 150
Hardware		
Prozessor		Intel Atom E3940 Quad Core
TPM-Chip		V 2.0
BIOS		AMI UEFI (128 Mbit)
Arbeitsspeicher		8 GB
Massenspeicher		256 GB SSD
Bemerkungen		
Hinweise		zum Betrieb der moneo-Produkte müssen benötigte Lizenzen separat bestellt werden
Verpackungseinheit		1 Stück