




Lizenz für das Betriebssystem der Softwareprodukte

moneo OS License

moneo|OS

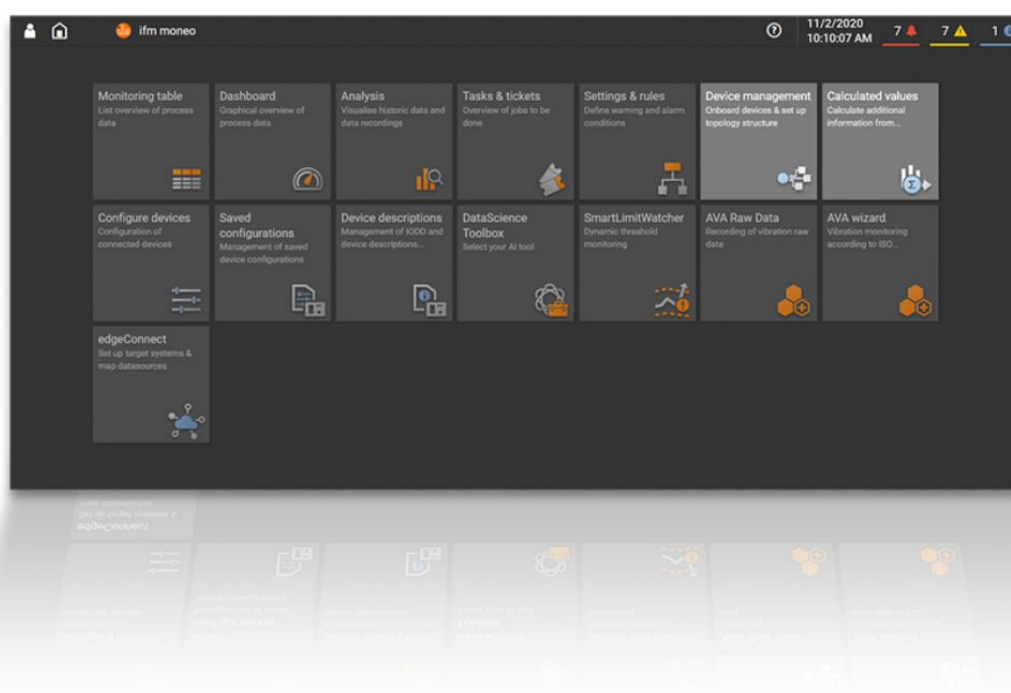

Einsatzbereich

Anwendung	Für den Betrieb aller moneo-Module und -Apps
Gerätemanagement	Einfache Erfassung von Devices via Netzwerksuche oder IP-Ansprache
	Herstellerübergreifende Verwaltung von IODDs
Datenmanagement	Erstellung von Informationen durch grafische Modellierung und Berechnung von Prozesswerten
	Modellierung mithilfe von mathematischen und logischen Operatoren
	Einfache Integration von Calculated Values in die moneo-Systeme
Nutzermanagement	Zuweisung von Nutzerrollen und -rechten
	Erstellung von Nutzergruppen
Lizenzmanagement	Hinzufügen und Verwalten von moneo-Lizenzen
	Kontinuierliche Lizenzenerweiterung möglich



Lizenz für das Betriebssystem der Softwareprodukte

moneo OS License

Software / Programmierung	
Sprache	Deutsch; Englisch; Französisch; Italienisch; Spanisch; Portugiesisch; Chinesisch; Japanisch; Koreanisch; Russisch
Datenträger	Download
Art der Lizenz	Einzellizenz
Lizenzklasse	Vollversion
Systemvoraussetzungen	
Min. CPU-Takt	2,3 GHz
Min. Anzahl CPU-Kerne	4
Min. RAM	8 GB
Min. Grafikauflösung	1920 x 1080
Benötigte Geräteschnittstelle	USB; LAN Adapter - RJ45
Netzwerkkarte	Ethernet 1 Gbit
Netzwerkprotokoll	Ethernet TCP/IP
Betriebssystem	Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (nur Versionen innerhalb des Microsoft Supportzeitraums)
Webbrowser	Google Chrome; Mozilla Firefox; (unterstützte Versionen: siehe aktuelle Versionshinweise)
Zusätzlich benötigte Software	moneo software download
Application	
Min. Festplattenspeicher	1 GB
Log files	
Min. Festplattenspeicher	5 GB
Non process data	
Min. Festplattenspeicher	5 GB
Process data	
Min. Festplattenspeicher	64 GB
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	0,001