




Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

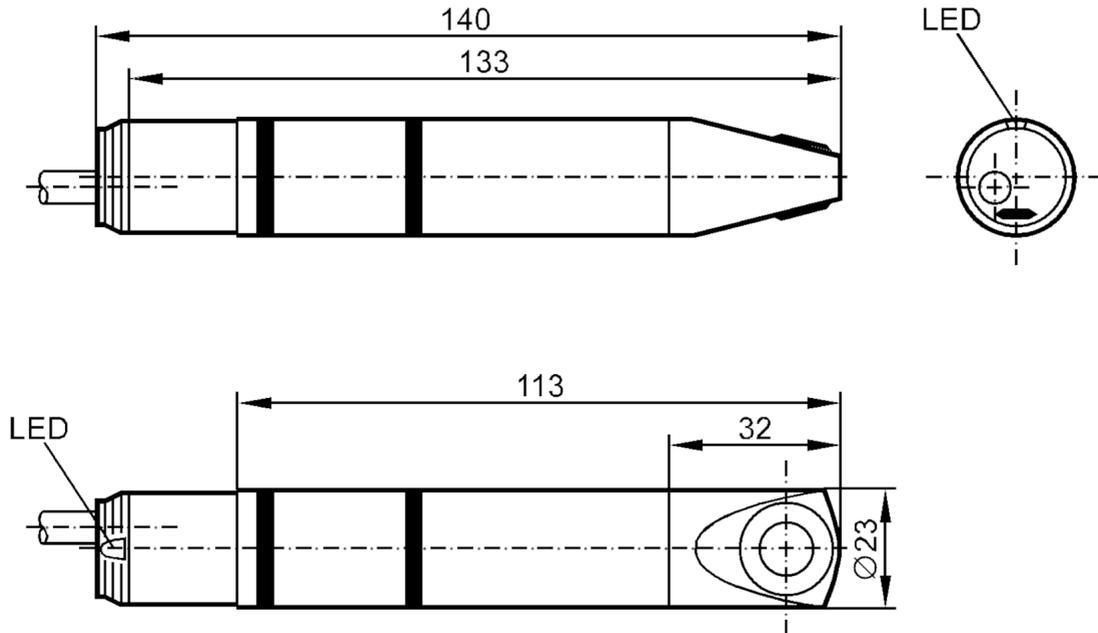

Produktmerkmale

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Prozessanschluss	Ø 23 mm

Einsatzbereich

Druckfestigkeit [bar]	1
-----------------------	---

Elektrische Daten

Betriebsspannungstoleranz [%]	-10...10
Betriebsspannung [V]	24 DC
Stromaufnahme [mA]	< 35
Bereitschaftsverzögerungszeit [s]	90

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der analogen Ausgänge: 1
------------------------------	---------------------------------

Ausgänge

Gesamtzahl Ausgänge	1
Ausgangssignal	Analogsignal
Anzahl der analogen Ausgänge	1
Analogausgang Spannung [V]	0...10

Mess-/Einstellbereich

Durchflussbereich [cm/s]	200...2000
--------------------------	------------

SL5203



Luftstromwächter

SLG23XEE40KG/2M

Hinweis zum Durchflussbereich

= 1...10 V

Genauigkeit / Abweichungen

Temperaturgradient [K/min] 1

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -10...50

Schutzart IP 65

Mechanische Daten

Werkstoffe Gehäuse: PBT; Sensorfläche: Titan

Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium PBT; Titan

Prozessanschluss Ø 23 mm

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige Betrieb LED, grün

Zubehör

Lieferumfang Befestigungsschelle: 1, E40048


Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Anschluss

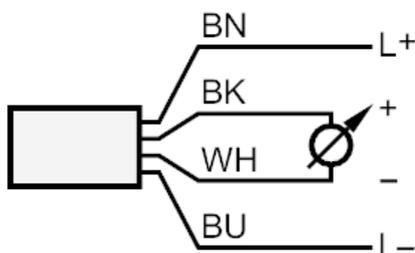

Adernfarben :
BK = schwarz
BN = braun
BU = blau
WH = weiß