


Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

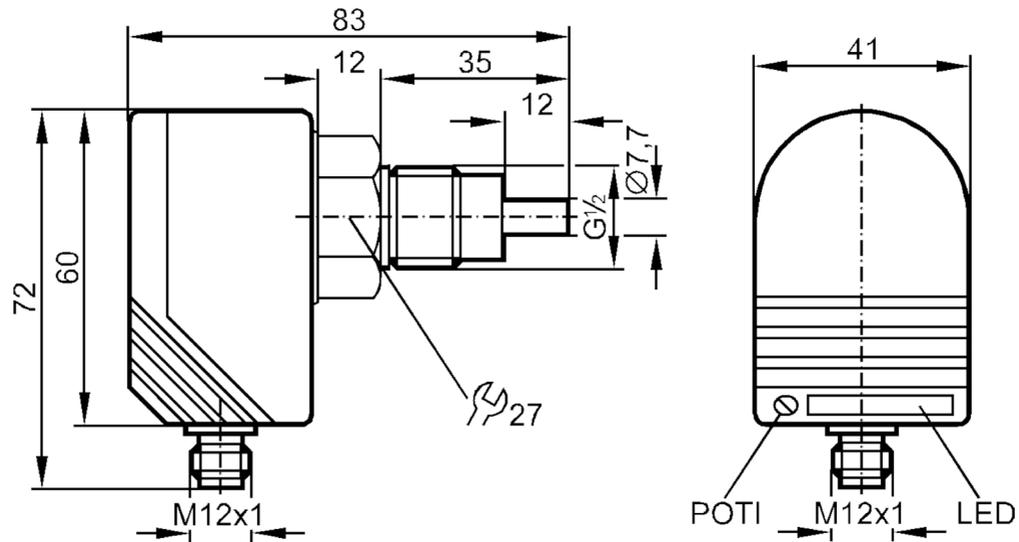

### Produktmerkmale

Prozessanschluss G 1/2 Außengewinde

### Einsatzbereich

Medien Flüssige Medien

Druckfestigkeit [bar] 30

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 26,5...31,6 DC

Stromaufnahme [mA] < 45

Schutzklasse II

Verpolungsschutz ja

Bereitschaftsverzögerungszeit [s] < 20

### Ausgänge

Elektrische Ausführung AS-i

Überlastfest ja

### Mess-/Einstellbereich

Einstellbereich [cm/s] 3...300

Größte Empfindlichkeit [cm/s] 3...60

### Genauigkeit / Abweichungen

Temperaturgradient [K/min] 15

### Reaktionszeiten

Ansprechzeit [s] 1...10

# ST3651



## Strömungswächter

SCR12ABAASI /US-100

Software / Programmierung		
Schaltpunktungleich		Potentiometer
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Schutzart		IP 67
AS-i Kennwerte		
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	1
AS-i ID-Code	[hex]	1
Mechanische Daten		
Werkstoffe		PBT-GF20
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		1.4305 (Edelstahl / 303)
Prozessanschluss		G 1/2 Außengewinde
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Funktion	11 x LED
Zubehör		
Lieferumfang		Dichtungen: 2 x AMF 30 Schraubendreher
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

### Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A



### Anschluss

