


ZH4117



Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH120MSS0003K12

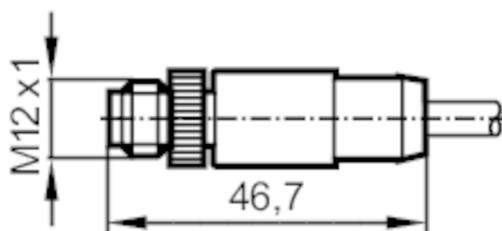

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung
-----------------------	---

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 30 AC/DC
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	1,5

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-30...80
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-5...80
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	150,8
Abmessungen	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Zink, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

ZH4117



Anschlusskabel mit Stecker


ASTGH120MSS0003K12

Elektrischer Anschluss

Kabel: 3 m, PUR, schwarz, \varnothing 6,5 mm, abgeschirmt; 12 x 0,14 mm² (18 x \varnothing 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zink, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,4 Nm

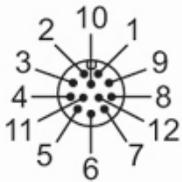

Anschluss