


Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH120MSS0010K12

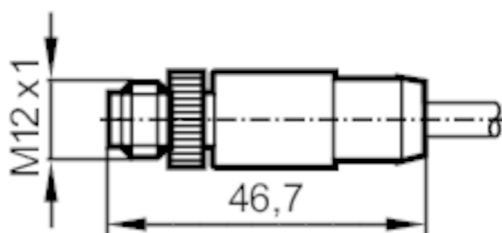

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 30 AC/DC
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	1,5

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-30...80
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-5...80
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	618,6
Abmessungen	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Zink, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

ZH4119



Anschlusskabel mit Stecker


ASTGH120MSS0010K12

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR, schwarz, Ø 6,5 mm, abgeschirmt; 12 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zink, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,4 Nm

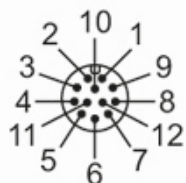

Anschluss