


E3M123



Forbindelseskabel

MCI CONNECTION CABLE 3M

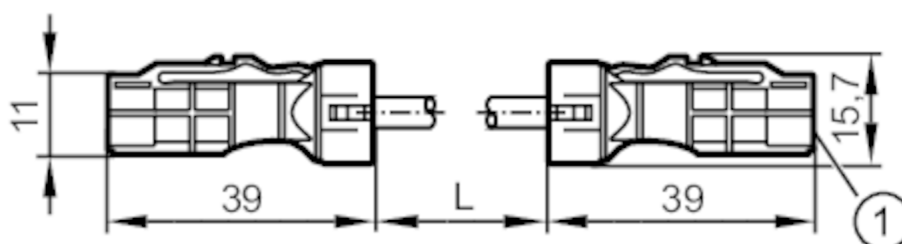

1 MCI



Applikation			
Special funktion		Egnet for kabelkæde	
Elektriske Data			
Driftspænding		[V]	< 25 AC / < 60 DC
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur		[°C]	-40...105
Kapslingsklasse		IP 67	
Mekaniske data			
Vægt		[g]	116,8
Egnet for kabelkæde		ja	
Egnet for kabelkæde		bøjningsradius ved fast installation	≥ 40 mm
Bemærkning			
Emballage-enheder		1 stk.	
Elektrisk tilslutning			
Kabel: 3 m, TPU, sort			