


E3M124



Forbindelseskabel

MCI CONNECTION CABLE 2M ANGLED

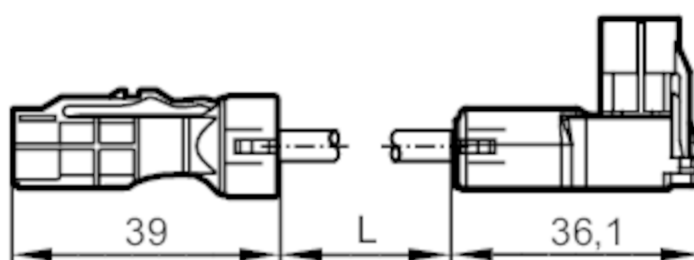

Applikation

Special funktion	Egnet for kabelkæde
------------------	---------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 25 AC / < 60 DC
-------------------	-------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40...105
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Vægt [g]	90,7
Egnet for kabelkæde	ja
Egnet for kabelkæde	bøjningsradius ved fast installation ≥ 40 mm

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, TPU, sort