


Konfektionerbare stik

SSTGH040MSSFKPG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E11504

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

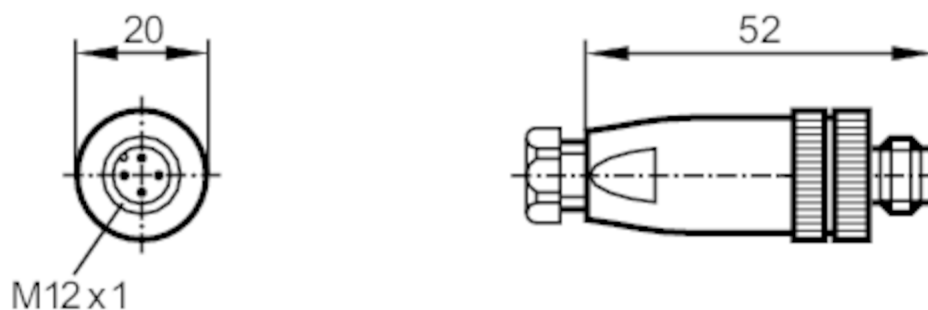

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 125 AC / < 150 DC
---------------	-----	---------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse		IP 67
-----------------	--	-------

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	20 x 20 x 52
-------------	------	--------------

Materiale		PA
-----------	--	----

Indstøbt-emne materiale		PA
-------------------------	--	----

Materiale - omløber		Messing, forniklet
---------------------	--	--------------------

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------



Konfektionerbare stik

SSTGH040MSSFKPG

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø 4...6 mm

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning

