




Forbindelseskabel

VDOAH032MSS0005H03STGH030MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVC054
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

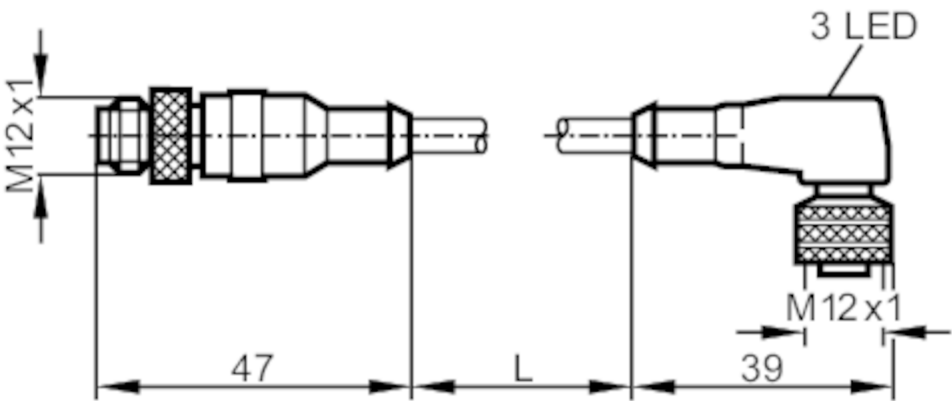

Applikation		
Special funktion		Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Max strømbelastning total	[A]	3
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 68
Mekaniske data		
Materiale		PUR
Indstøbt-emne materiale		PUR
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn



Forbindelseskabel

VDOAH032MSS0005H03STGH030MSS

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR, sort, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm

