


## Forbindelseskabel med ventilstik

VVDAB031MSS00,6H03STGH030MSS

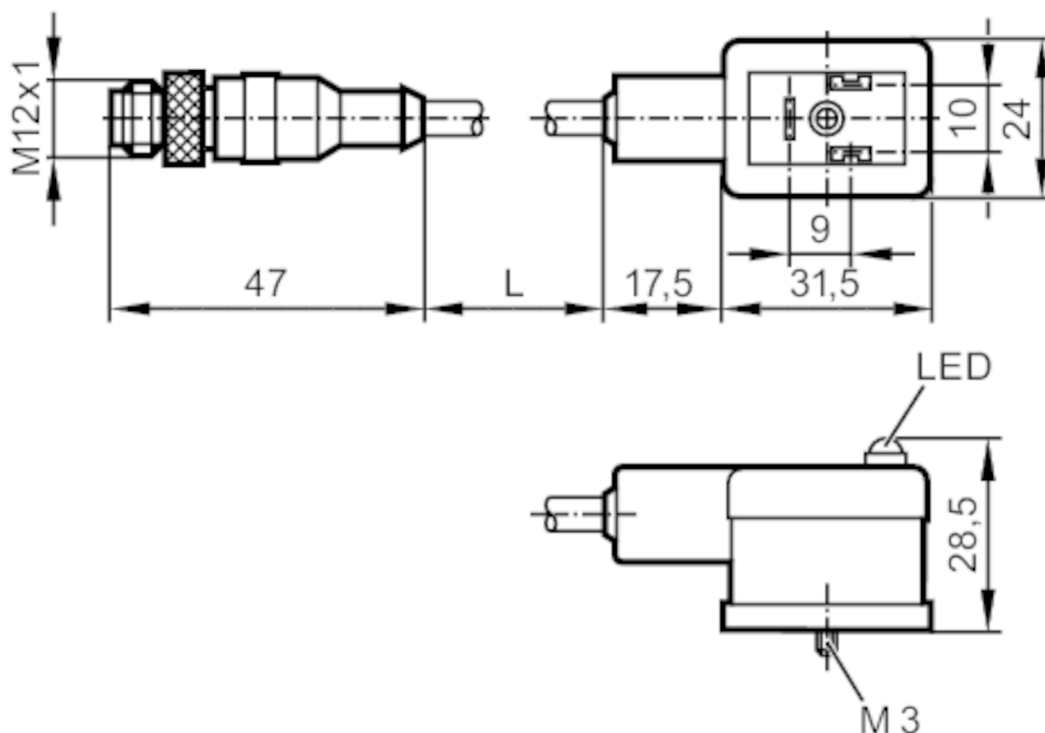

| Applikation               |                                                |                    |
|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| Special funktion          | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter |                    |
| Siliconefri               | ja                                             |                    |
| Elektriske Data           |                                                |                    |
| Driftspænding             | [V]                                            | < 24 AC/DC         |
| Overspændingsbeskyttelse  |                                                | ja; (VDR)          |
| Max strømbelastning total | [A]                                            | 3                  |
| Omgivende forhold         |                                                |                    |
| Omgivelsestemperatur      | [°C]                                           | -25...80           |
| Kapslingsklasse           |                                                | IP 67              |
| Mekaniske data            |                                                |                    |
| Vægt                      | [g]                                            | 73,7               |
| Materiale                 |                                                | PUR                |
| Indstøbt-emne materiale   |                                                | PUR                |
| Materiale - omløber       |                                                | Messing, forniklet |
| Display / Betjeningsenhed |                                                |                    |
| Display                   | Drift                                          | 1 x LED, gul       |
| Tilbehør                  |                                                |                    |
| Leverings omfang          | skrue                                          |                    |
|                           | felt til markering                             |                    |



## Forbindelseskabel med ventilstik

VVDAB031MSS00,6H03STGH030MSS

 
### Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

### Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm



### Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,6 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

### Tilslutning

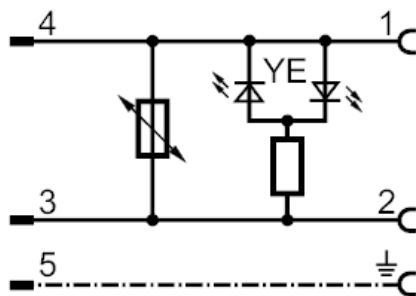

### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type B DIN, vinklet; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: Messing forniklet; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm

