




Forbindelseskabel med ventilstik

VVSAC031MSS0005H03STGH030MSS

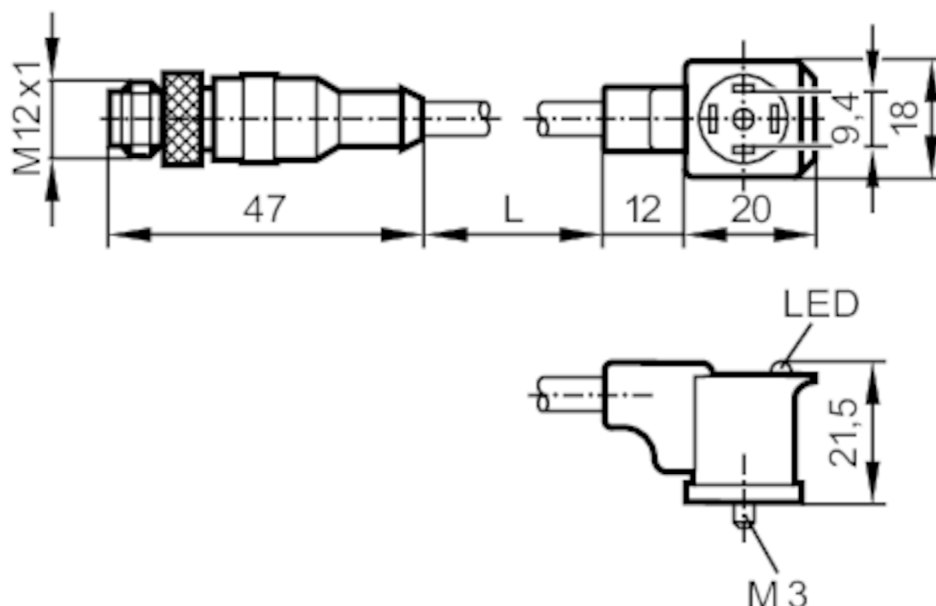

Applikation		
Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter	
Siliconefri	ja	
Elektriske Data		
Driftspænding [V]	< 24 AC/DC	
Overspændingsbeskyttelse	ja; (VDR)	
Max strømbelastning total [A]	3	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80	
Kapslingsklasse	IP 67	
Mekaniske data		
Vægt [g]	263,2	
Materiale	PUR	
Indstøbt-emne materiale	PUR	
Materiale - omløber	Messing, forniklet	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang	skrue	
	felt til markering	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	

Forbindelseskabel med ventilstik

VVSAC031MSS0005H03STGH030MSS

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning

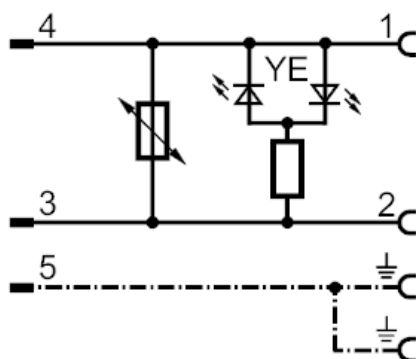

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type C industristandard, vinklet; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: Messing forniklet; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm

