

Forbindelseskabel


VDOAH032MSS0003H03STGH030MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVC054

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

Vær opmærksom på den afvigende kabellængde!

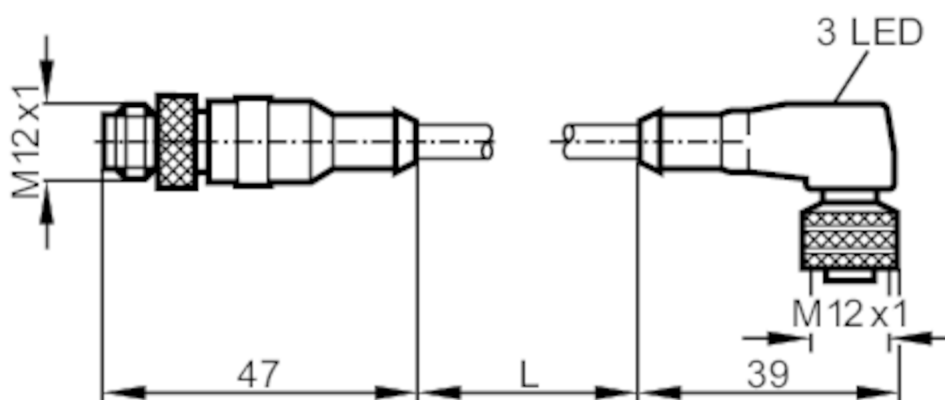

Applikation

Special funktion

Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter

Siliconefri

ja

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

10...30 DC

Max strømbelastning total

[A]

3

Udgange

Elektrisk design

PNP

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...80

Kapslingsklasse

IP 68

Mekaniske data

Materiale

PUR

Indstøbt-emne materiale

PUR

Materiale - omløber

Messing, forniklet

Display / Betjeningsenhed

Display

udgangs status

1 x LED, gul

Drift

1 x LED, grøn



Forbindelseskabel

VDOAH032MSS0003H03STGH030MSS

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 3 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning

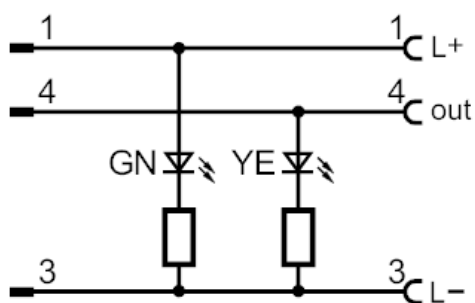

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm

