


Konfektionerbare stik

SSTGH050VASFKPG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVF571

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

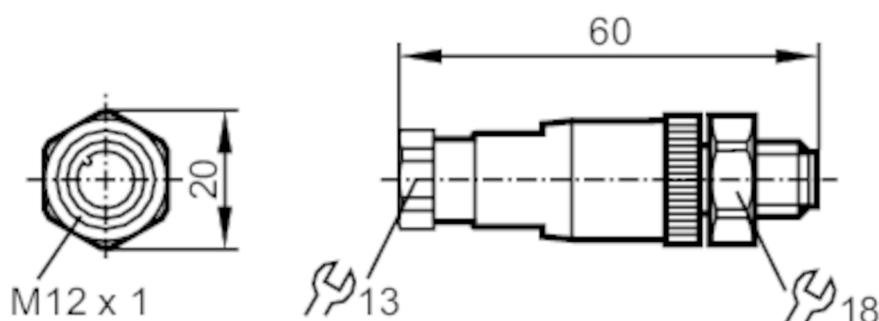

Applikation

Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Max strømbelastning total	[A]	4; (...40 °C)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Vægt	[g]	24,4
Dimensioner	[mm]	20 x 20 x 60
Materiale		PA
Indstøbt-emne materiale		PA
Materiale - omløber		Rustfrit stål

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

E11859



Konfektionerbare stik


SSTGH050VASFKPG

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø 4...6 mm

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: Rustfrit stål; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm

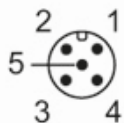

Tilslutning

