


E12508



Forbindelseskabel med ventilstik

VVDAA040--N00,3E02STGH020VAN

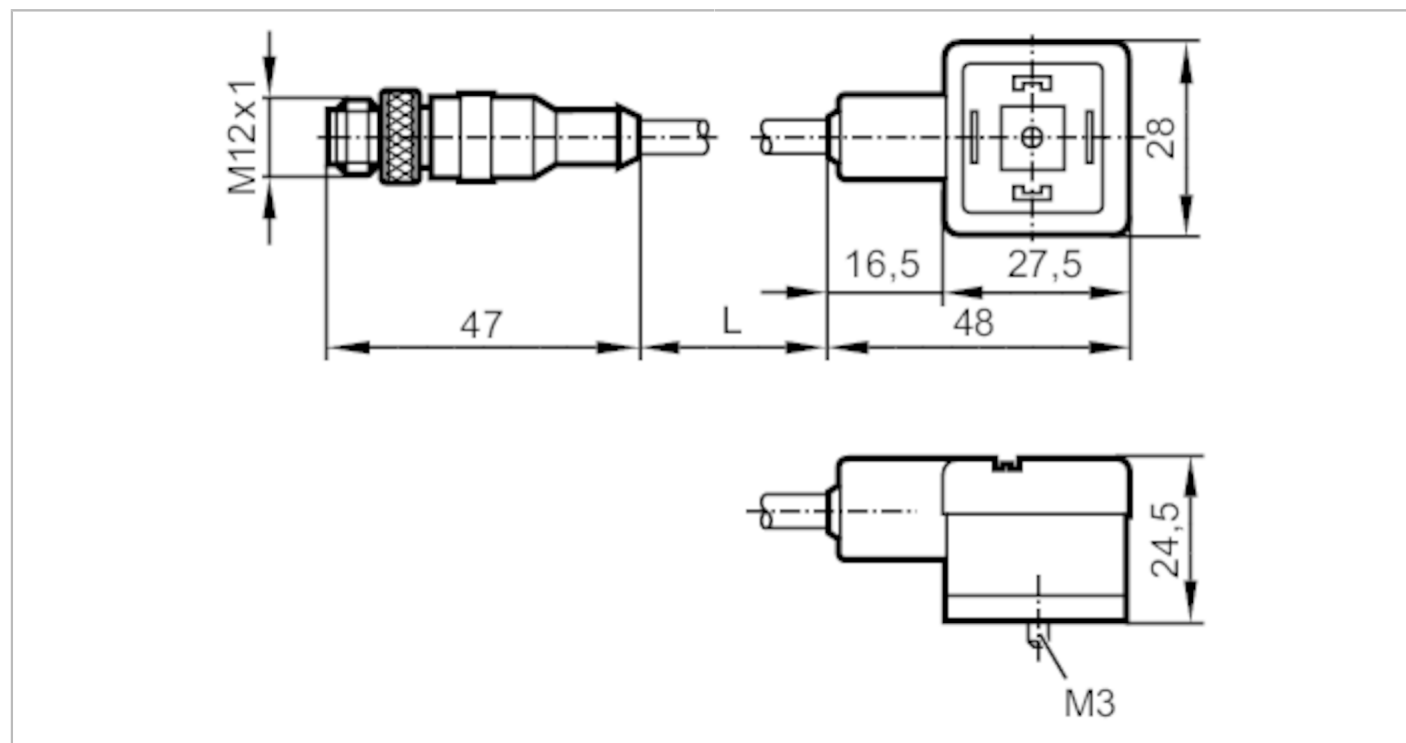

Applikation

Applikation

NAMUR

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 15 DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Vægt

[g]

52

Materiale

TPU; PUR

Indstøbt-emne materiale

TPU / PUR

Materiale - omløber

rustfri stål (1.4404 / 316L)

Tilbehør

Leverings omfang

skrue

felt til markering

Bemærkning

Bemærkning

Ved brug i zone 0, gruppe IIB eller IIC skal brugeren undgå intens elektrostatisk opladning af stik.

Emballage-enheder

1 stk.



Forbindelseskabel med ventilstik

VVDAA040--N00,3E02STGH020VAN

Elektrisk tilslutning - Hanstik

 
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU / PUR; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L)



Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,3 m, PVC, blå, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: TPU / PUR; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L)

