




Forbindelseskabel

VDOGS030PLS0002H03DOGH030MSS

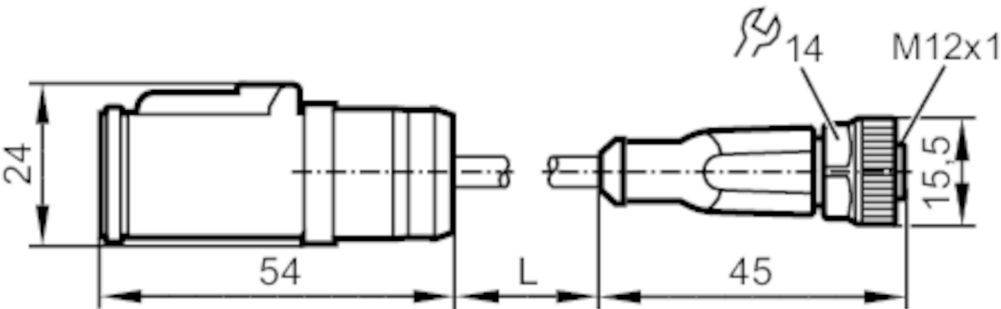

Applikation		
Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; Egnet for kabelkæde	
Siliconefri	ja	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	8...32 DC
Kapslingsklasse		III
Max strømbelastning total	[A]	4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...80
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	-20...80
Kapslingsklasse		IP 67; (gaffel / nøgle i indgreb)
Mekaniske data		
Vægt	[g]	123,4
Materiale		PA; Hunstik: TPU orange; pakning: FKM
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Egnet for kabelkæde		ja
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
	Bøjningsantal	> 5 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m



Forbindelseskabel

VDOGS030PLS0002H03DOGH030MSS

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hunstik


Stik: 1 x DEUTSCH stik, lige



Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Tilslutning

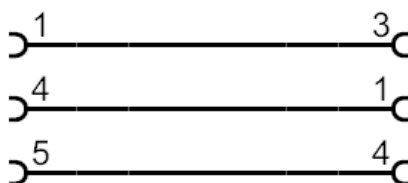

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

