


Forbindelseskabel

VDOGS040--S0002H04DOGH040MSS

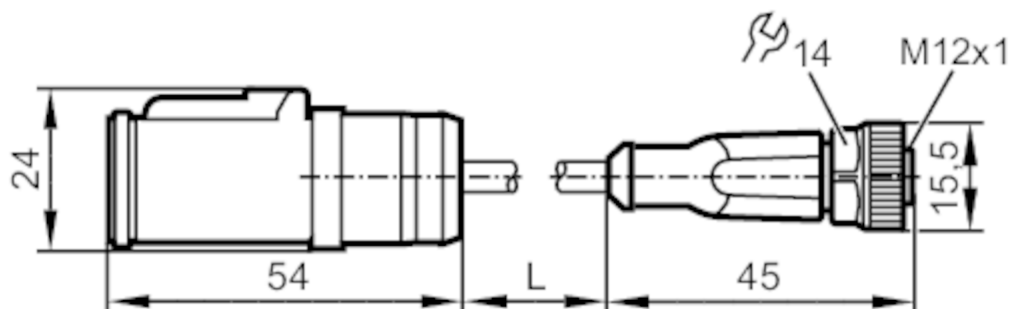

Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; Egnet for kabelkæde
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	8...32 DC
Kapslingsklasse	III
Max strømbelastning total [A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40...80
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]	-20...80
Kapslingsklasse	IP 67; (gaffel / nøgle i indgreb)

Mekaniske data

Vægt [g]	138,6								
Materiale	PA; Hunstik: TPU orange; pakning: FKM								
Materiale - omløber	Messing, forniklet								
Egnet for kabelkæde	ja								
Egnet for kabelkæde	<table> <tr> <td>Bøjeradius ved fleksibel anvendelse</td><td>min. 10 x kabel diameter</td></tr> <tr> <td>Slæbebestandighed</td><td>max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>Bøjningsantal</td><td>> 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>Vridningsgodkendt</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter	Slæbebestandighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²	Bøjningsantal	> 5 Mio.	Vridningsgodkendt	± 180 °/m
Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter								
Slæbebestandighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²								
Bøjningsantal	> 5 Mio.								
Vridningsgodkendt	± 180 °/m								



Forbindelseskabel

VDOGS040--S0002H04DOGH040MSS

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hunstik


Stik: 1 x DEUTSCH stik, lige



Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5,4 mm; 4 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Tilslutning

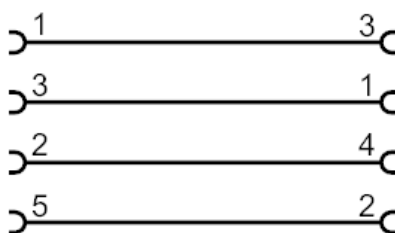

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

