


Konfektionerbare stik

SSTA040MSSFKSG

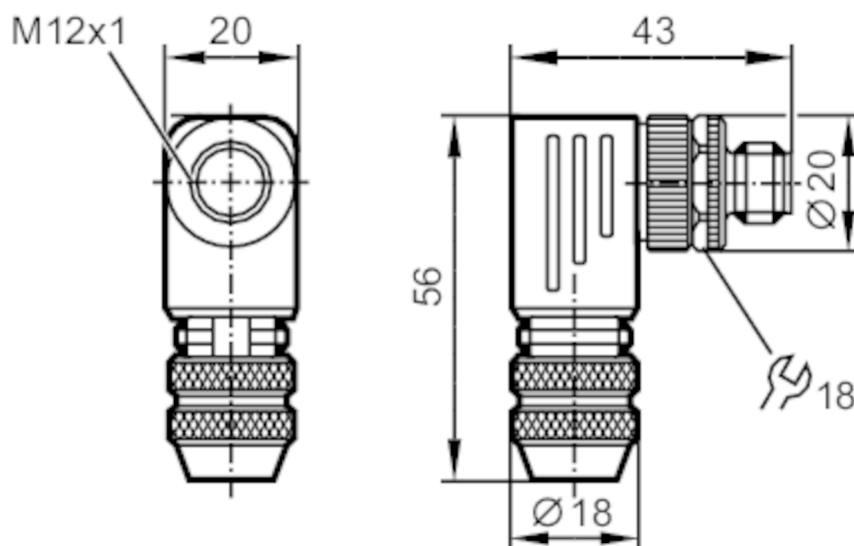

Applikation

Special funktion

Silikonefri; guldbelagte kontakter

Silikonefri

ja

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 250 AC/DC

Max strømbelastning total

[A]

4; (...40 °C)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...85

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Vægt

[g]

66,5

Dimensioner

[mm]

42 x 20 x 54

Materiale

zinkstøbegods, forniklet

Indstøbt-emne materiale

zinkstøbegods, forniklet

Materiale - omløber

zinkstøbegods, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.



Konfektionerbare stik

SSTA040MSSFKSG

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler: ...0,75 mm²

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: D; Støbt hus: zinkstøbegods, forniklet; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt; Skærmet tilslutnings ledning: skærmbar



Tilslutning

