


Fibre diffus aftastning

FT-00-A-A-R4/0,35m

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E20058

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

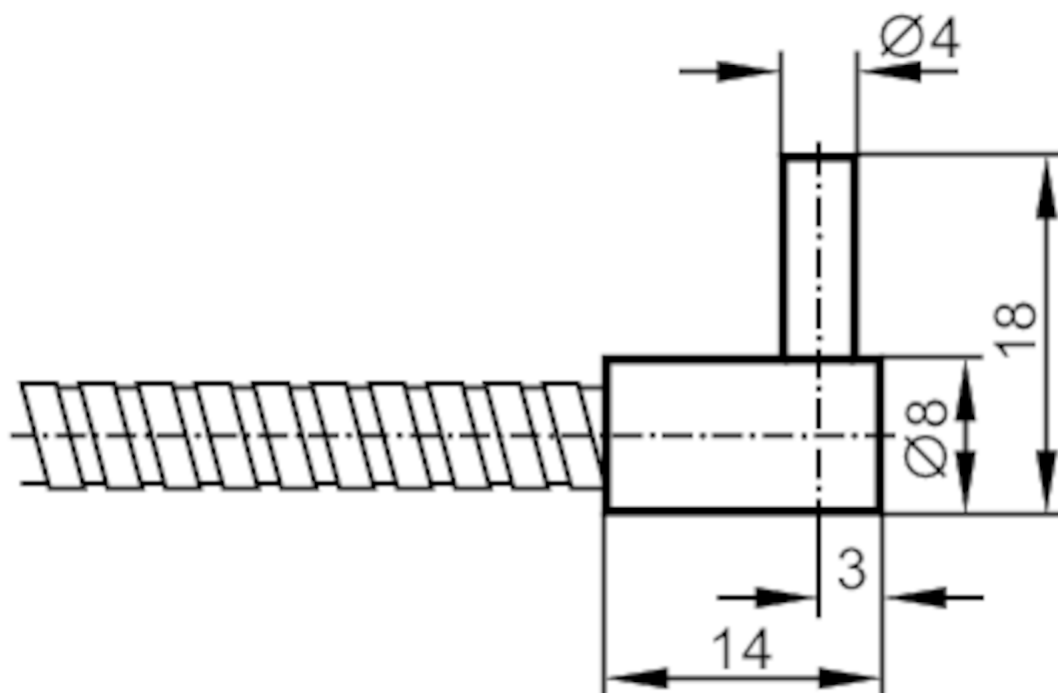

Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske
forstærkere

OKF; OUF

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

40

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

40

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

vinklet

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

4

Sensorhoved længde

[mm]

10

Samlet længde

[mm]

350

E20455



Fibre diffus aftastning

FT-00-A-A-R4/0,35m

Min. bøjningsradius	[mm]	20
Materiale	Adapter: ABS	
Fiber materiale	glas	
Fiberoptik materiale	aluminium	
Fiberkappe materiale	aluminium	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	