


Fibre diffus aftastning

FT-00-M-V-M6 1m

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E20523

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

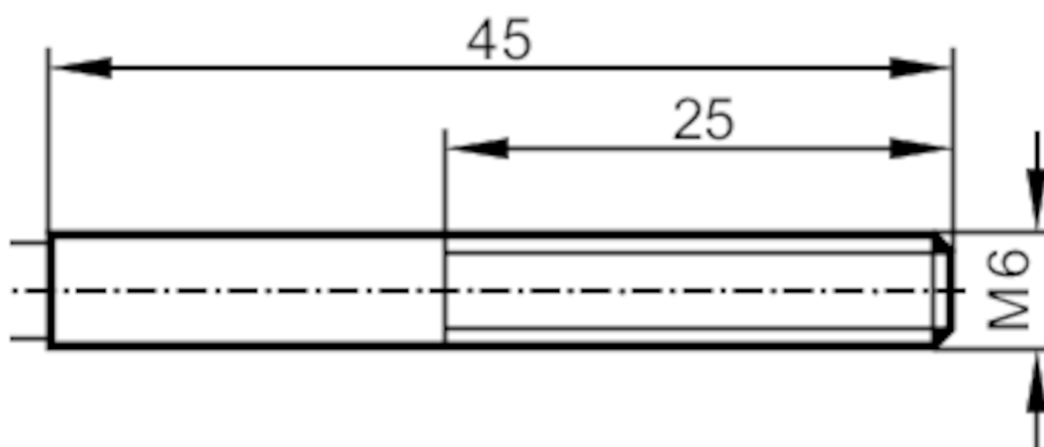

Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske
forstærkere

OKF; OUF

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

40

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

40

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...150

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M6

Sensorhoved længde

[mm]

45

Samlet længde

[mm]

1000

E20498



Fibre diffus aftastning

FT-00-M-V-M6 1m

Min. bøjningsradius	[mm]	20
Fiber materiale		glas
Fiberoptik materiale		rustfri stål (1.4305 / 303)
Fiberkappe materiale		metalsilikone
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.