


Fibre diffus aftastning

FT-00-P-A-R4/1,2M

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E20351

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

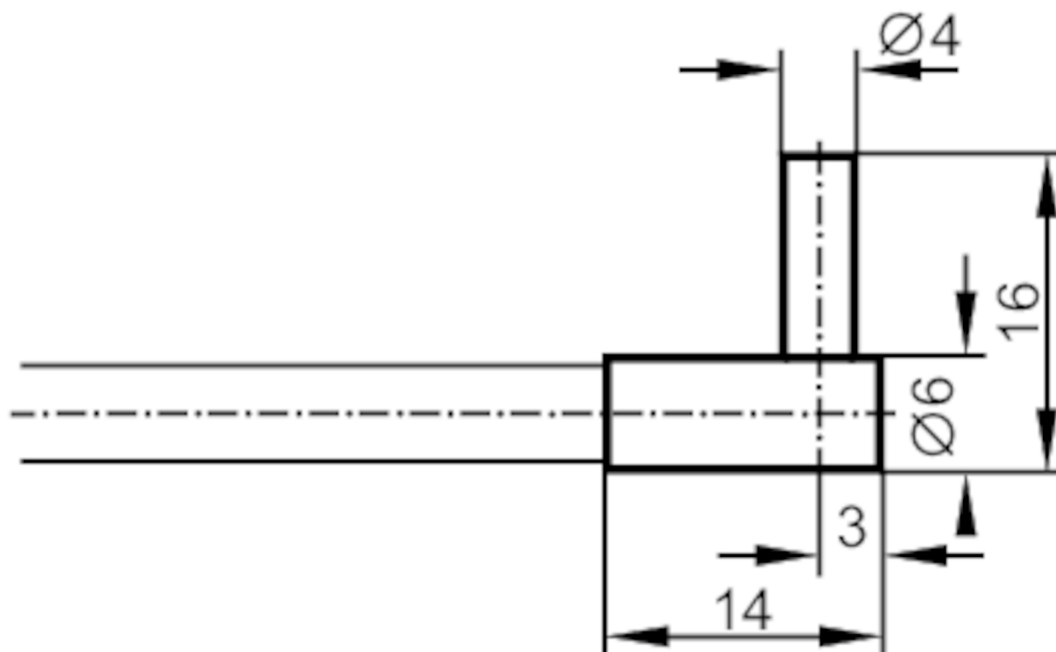

Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske
forstærkere

OKF; OUF

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

40

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

40

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

vinklet

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

4

Sensorhoved længde

[mm]

10

Samlet længde

[mm]

1200

E20093



Fibre diffus aftastning

FT-00-P-A-R4/1,2M

Min. bøjningsradius	[mm]	20
Materiale	Adapter: PPE	
Fiber materiale	glas	
Fiberoptik materiale	aluminium	
Fiberkappe materiale	PVC	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	