




Fibre diffus aftastning

FT-00-A-A-M6/2,3M

Artiklen er udgået - arkiv informationer

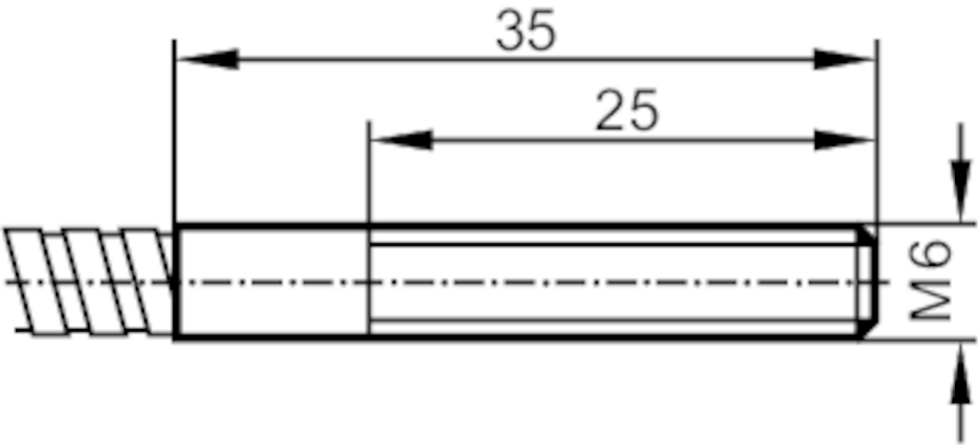

Applikation	
Funktions princip	Diffus sensor
Registreringsområde	
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere	OKF; OUF
OKF	
Rækkevidde af fiber [mm]	30
OUF	
Rækkevidde af fiber [mm]	30
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-40...290
Mekaniske data	
Varianter af fiberoptik hoved	lige
Fiberoptik hoved gevind	M6
Sensorhoved længde [mm]	35
Samlet længde [mm]	2300
Min. bøjningsradius [mm]	20
Materiale	Adapter: ABS
Fiber materiale	glas

E20244



Fibre diffus aftastning

FT-00-A-A-M6/2,3M

Fiberoptik materiale	aluminium
Fiberkappe materiale	aluminium
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.