




Fibre diffus aftastning

FT-30-A-A-E6/2M

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E20272
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

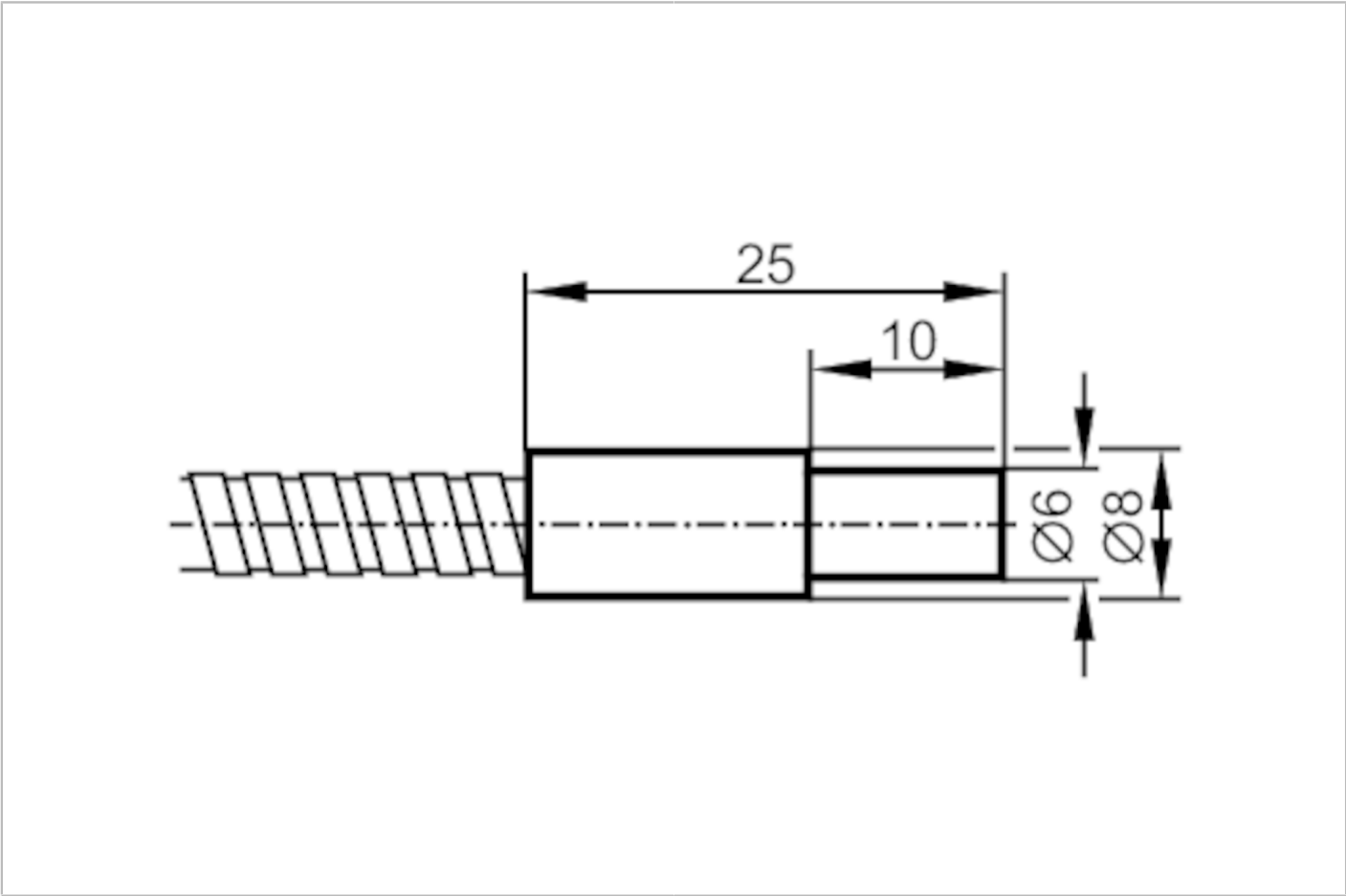

Applikation	
Funktions princip	Diffus sensor
Registreringsområde	
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere	OIF
OIF	
Rækkevidde af fiber [mm]	32
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-40...290
Mekaniske data	
Varianter af fiberoptik hoved	lige
Fiberoptik hoved diameter [mm]	6
Samlet længde [mm]	2000
Min. bøjningsradius [mm]	30
Materiale	Adapter: PA
Fiber materiale	glas
Fiberoptik materiale	aluminium

E20290



Fibre diffus aftastning

FT-30-A-A-E6/2M

Fiberkappe materiale

aluminium

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.